

简易调整组件

Z轴·进给丝杠型·双轴标准型

■ Z轴·进给丝杠型·双轴标准型

NEW
新产品




CAD
2D/3D


标准加工

①代号	类型	④材质	⑤表面处理
DEVAFB	双轴标准型	A6063	黑色阳极氧化
DEVAFBM	双轴数显型		


规格 40

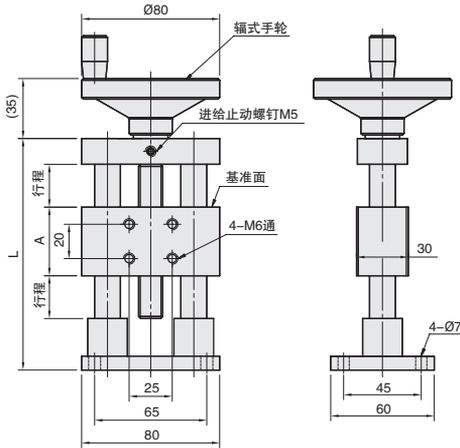


规格 80

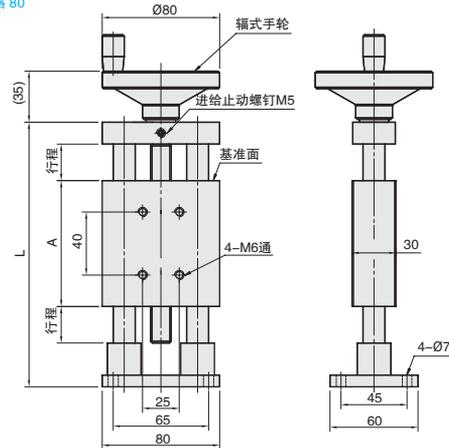

规格 40

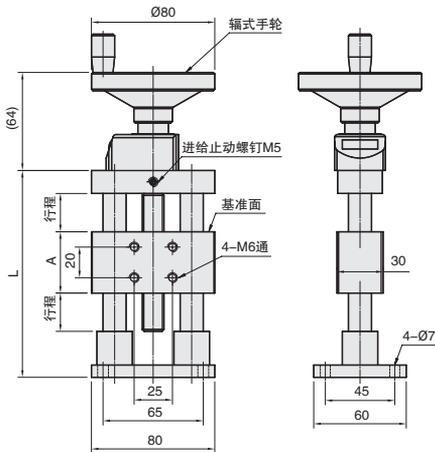

规格 80

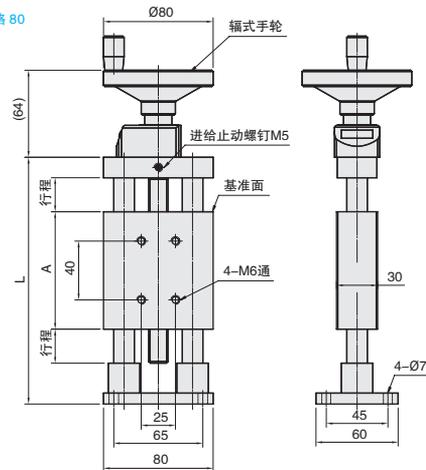

订购编号示例

①代号	-	② A	-	③行程
DEVAFB	-	40	-	25
DEVAFBM	-	40	-	50

型号		③行程 (mm)		台面尺寸 (mm)	L	耐负载 (N)	重量 (kg)	附件
①代号	② A							内六角圆柱头螺钉
DEVAFB DEVAFBM	40	25	±25	40x80	135	49	1.1	SWLBA-M6-L18 4个
		50	±50		185		1.3	
	80	25	±25	80x80	175		1.4	
		50	±50		225		1.6	



交货期
5工作日



1-9
100%
10~
另行报价