


小头型: dr=8~25

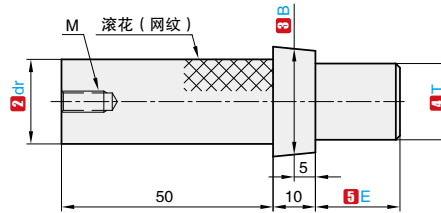

大头型: dr=10L~20L

- △ 各段连接部带有宽度为 1mm 左右的退刀槽深约为 0.2mm, 前端部带有中心孔。
- △ 大头型无特别注明尺寸同小头型。

**订购编号示例**

**1** 代号 - **2** dr - **3** B - **4** T - **5** E - **6** 材料代码  
 BCABA - 10 - B4 - T4 - E5 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	4 T T(B-1 ≥ T)	T 公差		5 E 指定单位 1mm	L°	V	W1·W2	M
				BCABA	BCABB					
普通型 BCABA  精密型 BCABB	8	4.00~6.00	3.00~5.00	0 -0.02	g6	(T < 8 时) 5~25 (T ≥ 8 时) 5~40 SUS304 时 E ≤ T×5	锥度 1/5	5	1	M4
	10	4.00~8.00	3.00~7.00							
	12	5.00~10.00	3.00~9.00							
	16	8.00~14.00	3.00~13.00							
	20	10.00~18.00	5.00~17.00							
	25	15.00~23.00	8.00~22.00							
	10L	10.00~16.00	5.00~15.00							
	12L	12.00~20.00	6.00~19.00							
16L	16.00~25.00	8.00~24.00	M5							
20L	20.00~30.00	10.00~29.00								

△ 仅 S45C 适用于大头型 (D = 10L~20L)。

代号	6 材料代码	材质	硬度	T	g6
BCABA BCABB	A	S45C	-	3.00	-0.002 -0.008
	B	S45C	45HRC~		
	C	SUS304	-	3.01~6.00	-0.004 -0.012
	D	SUS440C	45~50HRC		
				6.01~10.00	-0.005 -0.014
				10.01~18.00	-0.006 -0.017
				18.01~29.00	-0.007 -0.020