


产品特点：与缺圆型的销组合使用，固定定位方向。

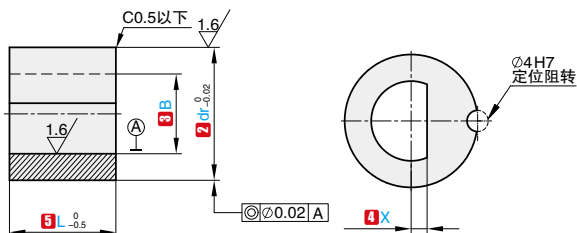


订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 X - 5 L - 6 材料代码
CEHB - 10 - B3 - X3 - L5 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	B 公差	4 X(X < B/2) 指定单位 0.1mm	X 公差	5 L 指定单位 1mm	B	H7
普通型 CEHB	8	3.00~5.00	+0.03 +0.01	0.3~2.4	+0.05 0	5~25	2.00~3.00	+0.001 0
	10	3.00~7.00		0.3~3.0			3.01~6.00	+0.012 0
	12	3.00~9.00		0.5~4.0			6.01~10.00	+0.015 0
	16	4.00~13.00		0.5~6.0			10.01~18.00	+0.018 0
	20	6.00~17.00		1.0~8.0			18.01~30.00	+0.021 0
精密型 CEPB	25	8.00~21.00	H7	2.0~10.0	+0.03 0	5~25	30.01~32.00	+0.025 0
	8	3.00~5.00		0.3~2.4				
	10	3.00~7.00		0.3~3.0				
	12	3.00~9.00		0.5~4.0				
	16	4.00~13.00		0.5~6.0				
20	6.00~17.00	1.0~8.0						
25	8.00~21.00	2.0~10.0						

代号	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
CEHB CEPB	A	SKS93	-	50-60HRC

产品特点：肩部可以当做垫片调整高度。

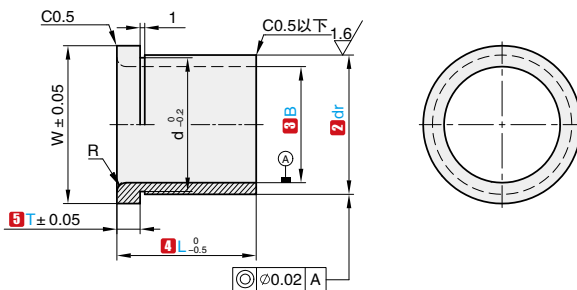

▲ 壁厚为2mm以下时, R为0.5。

订购编号示例

1 代号 - 2 dr - 3 B - 4 L - 5 T - 6 材料代码
CEJB - 10 - B3 - L3 - T5 - A

1 代号	2 dr	3 B 指定单位 0.01mm	B 公差		4 L 指定单位 1mm	5 T	W	R	B	H7
			CEJB	CEKB						
普通型 CEJB	8	2.00~6.00	+0.03 +0.01	H7	5~40 B < 5 时 L ≤ B×4 B ≥ 5 时 L ≤ B×3	2 3 5	12	1.0 2.0	2.00~3.00	+0.001 0
	10	2.00~8.00					14		3.01~6.00	+0.012 0
	12	4.00~10.00					16		6.01~10.00	+0.015 0
	16	8.00~14.00					20		10.01~18.00	+0.018 0
	20	10.00~18.00					24		18.01~30.00	+0.021 0
精密型 CEKB	25	15.00~23.00					29		30.01~32.00	+0.025 0
	30	20.00~27.00					34			
	35	25.00~32.00					39			

▲ 当 L ≤ 6 时, T 尺寸只能选择 2 或 3

代号	6 材料代码	材质	表面处理	硬度
CEJB CEKB	A	SKS93	-	50-60HRC