






■单层警示灯

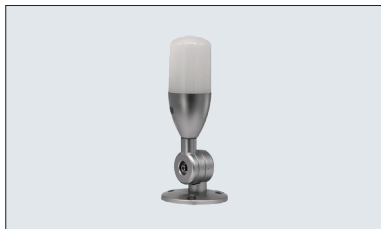

①代号	类型	灯罩
LEC	单层警示灯	尼龙66

性能参数	
保护等级	IP65
寿命	50001h
光束角	360°
工作环境温度	-25°C ~ +55°C
管径	50

 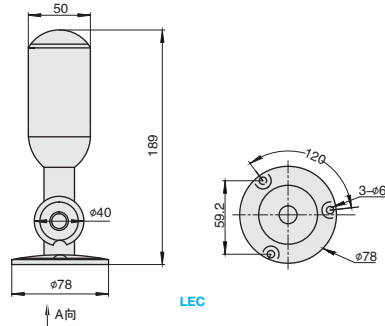

视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③功能 - ④接线方式
LEC - 1 - F - E

型号		安装方式	③功能	④接线方式	颜色顺序	额定电压	灯罩直径
①代号	②颜色层数						
LEC	1层	可折式	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	E: 电源直接输入式(共正) N: 电源直接输入式(共负)	R Y G (红黄绿)	DC 24V	50



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询





数量	1-9	10~
价格	100%	现询

■高端设备专配警示灯



性能参数	
防护等级	IP53
灯罩直径	φ48
发光角度	360°
灯身颜色	银色
光源	贴片5050 LED0.1W/PCS
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C ~ 45°C
运行湿度	10~90%

①代号	类型	灯体材料
LECF	单层三色警示灯	PC 铝合金金属

 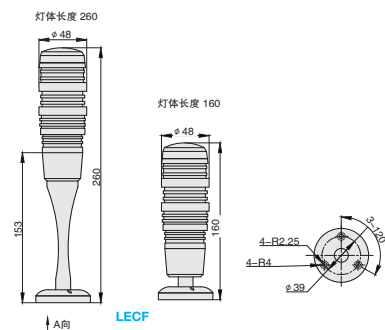

视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③灯体长度 - ④功能
LECF - 1 - L160 - F

型号		③灯体长度	④功能	安装方式	颜色顺序	额定电压	接线方式
①代号	②颜色层数						
LECF	1层	160 260	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	杆盘式	R Y G (红黄绿)	DC 24V	电源直接输入型 (共正/共负通用)



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询