
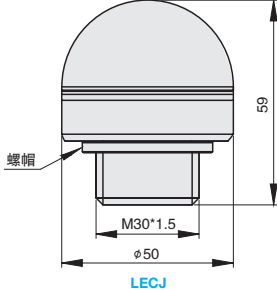



■ 单层微型信号灯



① 代号	类型	灯体材料
LECJ	微型信号灯	PA/铝合金

性能参数	
保护等级	IP65
灯罩直径	φ50
光源	贴片2835 LED 0.2W/PCS
灯具寿命	50000h
出光角度	360°可视
运行温度	-20°C ~45°C
运行湿度	10~90%



 


视角标准：第一视角



① 代号 - ② 颜色层数 - ③ 功能
LECJ - 1 - B

型号		安装方式	③ 功能	接线方式	颜色顺序	额定电压
① 代号	② 颜色层数					
LECJ	1 层	杆盘式(螺母安装)	B(常亮) K(全闪光) F(常亮带蜂鸣)	电源直接输入性 (共正/负通用)	R Y G (红黄绿)	DC 24V


■ 简易式警示灯




最大降幅
30%

① 代号	类型	灯体材料
LECK	简易式警示灯	PC

性能参数	
保护等级	IP43
灯罩直径	φ30
发光角度	360度可视
灯具寿命	光源100000h 整灯50000h
运行温度	-20°C ~45°C
运行湿度	10~90%

 

 

视角标准：第一视角



① 代号 - ② 颜色层数 - ③ 功能
LECK - 3 - F

型号		安装方式	③ 功能	接线方式	颜色顺序	额定电压
① 代号	② 颜色层数					
LECK	3 层	杆盘式(螺母安装)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣) K(全闪光) W(全闪带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R Y G (红黄绿)	DC 24V



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G4 LED 灯