




■多层多色警示灯




按图定制

| 性能参数 | |
|------|------------|
| 防护等级 | IP53 |
| 灯罩直径 | φ60/70 |
| 发光角度 | 360° |
| 额定电流 | 60~200 |
| 灯具寿命 | 50000h |
| 运行温度 | -20°C~45°C |
| 运行湿度 | 10~90% |

| ①代号 | 类型 | 灯体材料 |
|------|---------|------|
| LECL | 多层多色警示灯 | ABS |

▲可定制logo

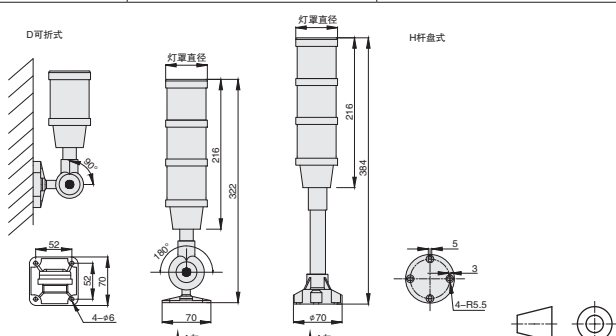


▲注：杆盘式有长杆和短杆两种，样册默认长杆，若需下短杆，请加以备注说明。 视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能 - ⑤颜色顺序 - ⑥灯罩直径
 LECL - 1 - D - F - R - D60


| 型号 | | ③安装方式 | ④功能 | 接线方式 | ⑤颜色顺序 | ⑥灯罩直径 | 额定电压 |
|------|-------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|
| ①代号 | ②颜色层数 | | | | | | |
| LECL | 1层 | D可折式 H杆盘式 | B常亮 F常亮带蜂鸣 W全闪光带蜂鸣 | 电源直接输入型 (共正/共负通用) | R(红) Y(黄) G(绿) | 60 70 | DC 24V |
| | 2层 | | | | RG (红绿) | | |
| | 3层 | | | | RYG (红黄绿) | | |
| | 4层 | | | | RYGB (红黄绿蓝) | | |

■高端单层警示灯



| 性能参数 | |
|------|------------|
| 防护等级 | IP50 |
| 灯罩直径 | 55 |
| 发光角度 | 360° |
| 输入电流 | 60~190mA |
| 蜂鸣器 | >90dB |
| 灯具寿命 | 50000h |
| 运行温度 | -20°C~45°C |
| 运行湿度 | 10~90% |

| ①代号 | 类型 | 灯体材料 |
|------|---------|--------------|
| LECM | 高端单层警示灯 | 灯罩 PC 灯壳 ABS |

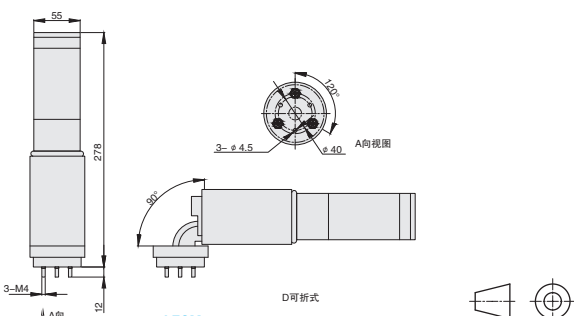

▲安装方式为螺丝固定。 视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③功能
 LECM - 1 - B

| 型号 | | 安装方式 | ③功能 | 接线方式 | 颜色顺序 | 额定电压 |
|------|-------|------|-------------------|---------------------|--------------|--------|
| ①代号 | ②颜色层数 | | | | | |
| LECM | 1层 | 可折式 | B(常亮) K(常亮带蜂鸣) | 电源直接输入型 (共正/负通用) | RYG (红黄绿) | DC 24V |



| 数量分类 | 小单 | 中大单 | 大单 |
|------|------|--------|------|
| 数量 | 1~50 | 51~100 | 101~ |
| 交货期 | 通常 | 7工作日 | 现询 |



| 数量 | 1~9 | 10~ |
|----|------|-----|
| 价格 | 100% | 现询 |

G4 LED灯