




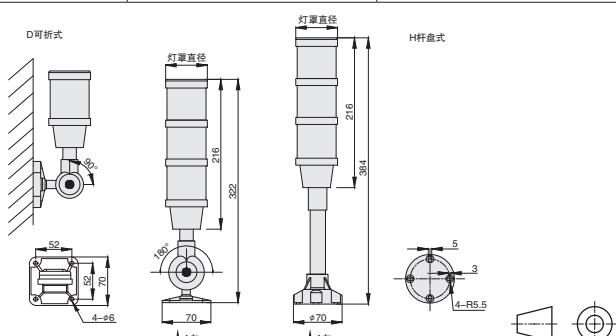
## ■多层多色警示灯



按图定制

①代号	类型	灯体材料
LECL	多层多色警示灯	ABS

⚠ 可定制logo




⚠ 注：杆盘式有长杆和短杆两种，样册默认长杆，若需下短杆，请加以备注说明。 视角标准：第一视角




①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能 - ⑤颜色顺序 - ⑥灯罩直径  
 LECL - 1 - D - F - R - D60

型号		③安装方式	④功能	接线方式	⑤颜色顺序	⑥灯罩直径	额定电压
①代号	②颜色层数						
LECL	1层	D可折式 H杆盘式	B常亮 F常亮带蜂鸣 W全闪光带蜂鸣	电源直接输入型 (共正/共负通用)	R(红) Y(黄) G(绿)	60 70	DC 24V
	2层				RG (红绿)		
	3层				RYG (红黄绿)		
	4层				RYGB (红黄绿蓝)		

## ■高端单层警示灯



①代号	类型	灯体材料
LECM	高端单层警示灯	灯罩 PC 灯壳 ABS

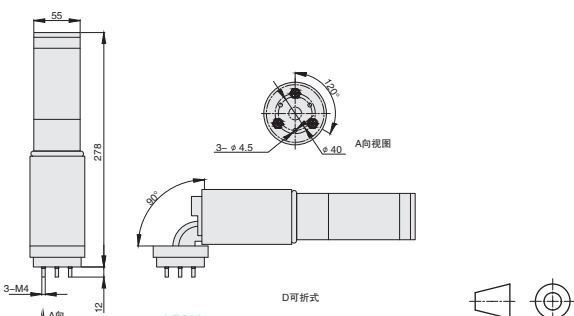

⚠ 安装方式为螺丝固定。 视角标准：第一视角



①代号 - ②颜色层数 - ③功能  
 LECM - 1 - B

型号		安装方式	③功能	接线方式	颜色顺序	额定电压
①代号	②颜色层数					
LECM	1层	可折式	B(常亮) K(常亮带蜂鸣)	电源直接输入型 (共正/负通用)	RYG (红黄绿)	DC 24V



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询

G4 LED灯