
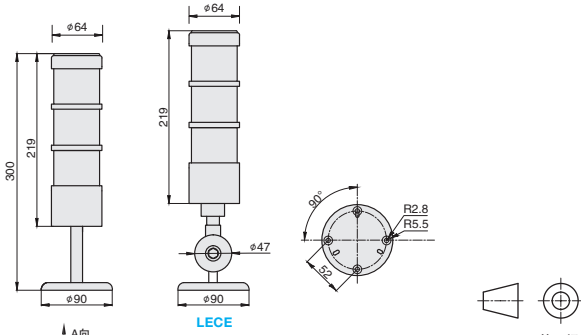


■多层警示灯



①代号	类型	灯体材料
LECE	多层警示灯	尼龙制成



视角标准：第一视角


性能参数	
IP等级	20
管径	64
寿命	50000h
工作温度	-22°C ~ +55°C
光束角	360°




①代号 - ②颜色层数 - ③安装方式 - ④功能 - ⑤接线方式
LECE - 3 - D - F - E

型号		③安装方式	④功能	⑤接线方式	颜色顺序	额定电压	灯罩直径
①代号	②颜色层数						
LECE	3层	D(可折叠) H(杆盘式)	B(常亮) F(常亮带蜂鸣)	E: 电源直接输入式(共正) N: 电源直接输入式(共负)	RYG (红黄绿)	DC 24V	64

■智能三色警示灯



①代号	类型	灯体材料
LECS	智能三色警示灯	ABS

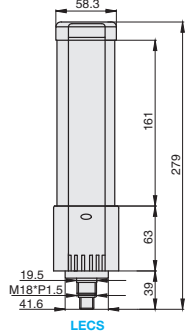

视角标准：第一视角

性能参数	
防护等级	IP43
灯罩直径	φ58.3
发光角度	单灯120°出光, 整灯360°可视
功率	单色0.7~2.0W总功率小于6W
灯具寿命	50000h
运行温度	-20°C ~ -45°C
运行湿度	10~90%

⚠ 此款产品可配置MES系统, 下单默认不带MES智能系统, 如需装配, 请另外咨询。



①代号 - ②颜色层数 - ③功能
LECS - 3 - F

型号		安装方式	③功能	接线方式	颜色顺序	额定电压
①代号	②颜色层数					
LECS	3层	杆盘式	B常亮 F常亮带蜂鸣	电源直接输入型 (共正/共负通用)	RYG (红黄绿)	DC 24V



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1~50	51~100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1~9	10~
价格	100%	现询