


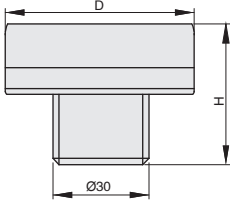
LED照明灯

■ 圆形局部照明灯




性能参数	
防护等级	IP67
环境温度	-25~55°C
显色指数	>80
光束角	60°
寿命	50000h

①代号	类型	外壳颜色
LED	圆形	黑色



LED



视角标准：第一视角

①代号 - ②D
LED - 59

型号		H	输入电压	功率(W)	光通量Lm	色温	外置线长
①代号 LED	②D φ50	42	DC 24V	3	300	6000~6500K正白	1500mm
	φ59	44			500		

数量分类

小单	中大单	大单
数量 1~50	51~100	101~
交货期 通常	7工作日	现询


数量

1~9	10~
价格 100%	现询

交货期


优惠价

■ 灯体开关型照明灯




性能参数	
防护等级	IP20
环境温度	-25~55°C
寿命	50000h

①代号	类型	是否带开关
LEDC	条形	是



LEDC



视角标准：第一视角

①代号 - ②L总长
LEDC - 223

型号		安装孔距	H	电压	功率(W)	光通量Lm	色温	外置线长
①代号 LEDC	②L总长 223	215	26	DC 24V	5	348	6000~6500K正白	1500mm
	388	380			10	748		
	553	545			15	1142		

数量分类

小单	中大单	大单
数量 1~50	51~100	101~
交货期 通常	7工作日	现询

数量

1~9	10~
价格 100%	现询

交货期

优惠价

G4 LED灯