
 



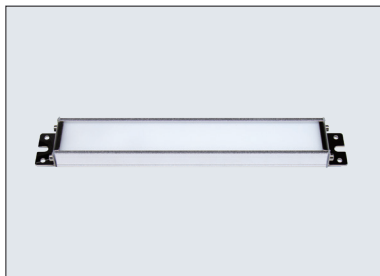

■ 条形电柜照明灯



①代号	类型	是否带开关
LEDE	条形电柜照明灯	否

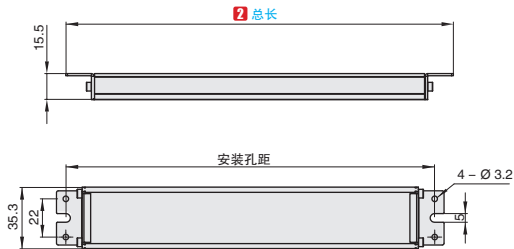

性能参数	
电子控制器	Driver驱动器
保护等级	III
防护等级	IP54
工作环境温度	-25°C ~ +55°C
显色性	>80
寿命	50000h





①代号 - ②总长
LEDE - 223

型号		安装孔距	电压(V)	功率(W)	光通量(Lm)	色温	外置线长
①代号	②总长						
LEDE	223	215±3	DC 24V	5	500	6000K-6500K正白	1500mm
	388	380±3		10	1000		
	553	545±3		15	1500		

■ 悬臂式LED工作照明灯



①代号	类型
LEDS	悬臂式
LEDW	无臂式

 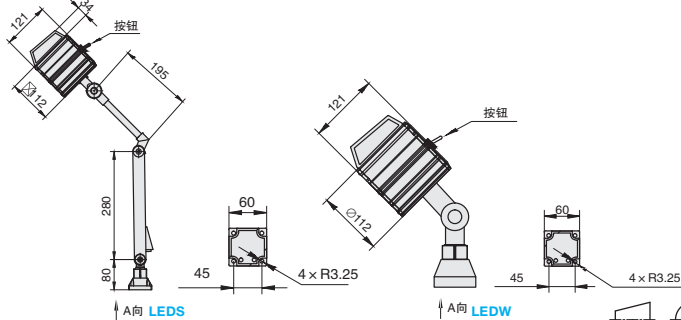

性能参数	
电子控制器	Driver驱动器
保护等级	I或III
防护等级	IP65
光束角	60°
显色指数	>80
工作环境温度	-25°C ~ +55°C
寿命	50000h



①代号 - ②电压代号
LEDS - E

型号		电压值	功率(W)	光通量 (Lm)	色温	外置线长
①代号	②电压代号					
LEDS	E	AC/DC 24V	12	1200	6000K-6500K正白	1500mm
	N	AC 220V		1500		
LEDW	E	AC/DC 24V		1200		



数量分类	小单	中大单	大单
数量	1-50	51-100	101~
交货期	通常	7工作日	现询



数量	1-9	10~
价格	100%	现询