

惰轮链轮 标准型



■ 标准型




① 代号	材质	热处理	表面处理
DSSB	45#	齿部高频淬火	四氧化三铁保护膜
DSSC	304	无	无
DSSD	45#	齿部高频淬火	四氧化三铁保护膜

产品特点: 在链传动中对链条施加张力, 防止链条运行时的震动和啮合不良。


订购编号示例

① 代号	② 尺寸系列	-	③ 齿数	-	④ dr
DSSB	06C	-	16	-	10
DSSD	08A	-	15	-	15

DSSB
DSSC
单轴承

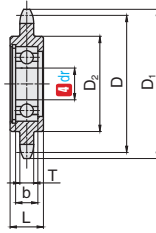

DSSD
双轴承

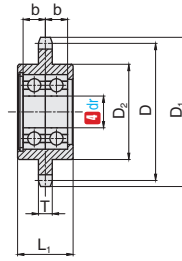

▲ 轴承位于链轮中心

① 代号	② 尺寸系列	③ 齿数	④ 孔径 dr	主要尺寸				轴承				适用惰轮销型号		重量 kg						
				节径 D	外径 D ₁	凸台直径 D ₂	T	L	L ₁	配套轴承	b	Cr(动额定负载) (kN)		单轴承	双轴承	DSS	DSSC	DSSD		
												钢	不锈钢							
DSSB DSSC DSSD	04C	17	6	34.56	38	27	2.8	12	BRC-606ZZ	6	1.95	-	-	-	0.04	-	-			
		19	8	38.58	42	31		13	BRC-608ZZ	7	3.3				0.08					
		10	31	13	BRG-6900ZZ	6		2.7	0.08											
		20	12	40.59	44	33		13	BRG-6901ZZ	6	2.9				0.08					
	06C	16	10	48.82	54	38	4.3	14	BRG-6000ZZ	8	4.55	3.87	DPS6000	-	0.11	0.12	-			
		12	31	14	BRG-6001ZZ	8		5.1	4.34	DPS6001	0.1	0.11								
		18	15	54.85	60	44		17	BRG-6202ZZ	11	7.65	6.5	DPS6202		0.16	0.17				
		21	17	63.91	69	53		19	BRG-6203ZZ	12	9.55	8.12	DPS6203		0.24	0.25				
		25	20	76	81	60		21	BRG-6204ZZ	14	12.8	10.88	DPS6204		0.33	0.34				
	08A	13	10	53.07	59	38	7.2	14	BRG-6000ZZ	8	4.55	3.87	DPS6000	-	0.15	0.16	-			
		12	31	14	BRG-6001ZZ	8		5.1	4.34	DPS6001	DPSD6001	0.14	0.15		0.19					
		15	15	61.08	67	44		17	28	BRG-6202ZZ	11	7.65	6.5		DPS6202	DPSD6202		0.19	0.2	0.29
		17	17	69.12	76	53		19	31	BRG-6203ZZ	12	9.55	8.12		DPS6203	DPSD6203		0.3	0.31	0.45
		19	20	77.16	84	60		21	35	BRG-6204ZZ	14	12.8	10.88		DPS6204	DPSD6204		0.4	0.41	0.62
	10A	12	12	61.34	69	43	8.7	16	26	BRG-6201ZZ	10	6.8	5.78	DPS6201	DPSD6201	0.21	0.22	0.31		
		13	15	66.34	74	44		17	28	BRG-6202ZZ	11	7.65	6.5	DPS6202	DPSD6202	0.23	0.24	0.34		
15		17	76.35	84	53	19		31	BRG-6203ZZ	12	9.55	8.12	DPS6203	DPSD6203	0.37	0.38	0.51			
17		20	86.39	94	60	21		35	BRG-6204ZZ	14	12.8	10.88	DPS6204	DPSD6204	0.49	0.5	0.72			
12A	11	12	67.62	76	44	11.7	16	-	BRG-6201ZZ	10	6.8	-	DPS6201	-	0.26	-	-			
	15	44					BRG-6202ZZ		11	7.65	DPS6202		0.27							
	13	17	79.6	89	53		19		BRG-6203ZZ	12	9.55		DPS6203		0.46					
	14	20	85.61	95	60		21		BRG-6204ZZ	14	12.8		DPS6204		0.56					
16A	9	15	74.27	85	44	14.6	17	-	BRG-6202ZZ	11	7.65	-	DPS6202	-	0.38	-	-			
	10	17	82.2	93	52		19		BRG-6203ZZ	12	9.55		DPS6203		0.57					
	11	20	90.16	102	60		21		BRG-6204ZZ	14	12.8		DPS6204		0.69					

▲ 以上表中无数据的规格不销售。
▲ 未记载适用惰轮销的规格请使用悬臂销。

交货期	小单	大单
	1-20	21-
	正常	报价

货期	DSSB	DSSC	DSSD
	3天发货	现询	现询

G5
手柄/合页
手柄/合页
手柄/合页