

惰轮链轮

双节距型



大批量
订购
bulk order

■ 双节距型




CAD
2D 3D

标准加工
按图定制

①代号	材质	热处理	表面处理
DSSK	45#	齿部高频淬火	四氧化三铁保护膜

产品特点：通用与双节距 S 型、和 R 型滚子链。

DSSK
双节距型

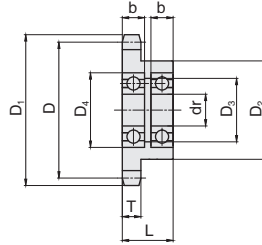

- ▲ 轴承精度 JIS B1514 0级
- ▲ 轴承采用压入方式

订购编号示例

①代号	-	②尺寸系列	-	③齿数
DSSK	-	C208A	-	21

①代号	②尺寸系列	③齿数	孔径 dr	主要尺寸						BRC- 轴承				
				节径 D	外径 D ₁	凸台直径 D ₂	D ₃	T	L	配套轴承 BRC-	Cr(动额定负载) (kN)	D ₄	b	
DSSK	C208A	21	20	86.17	92	69	34	7.2	25	BRG-6904ZZ	6.4	37	9	
		23	25	94.15	100	77	36			BRG-6905ZZ	7.05	42	9	
		25	25	102.14	108	63	36			BRG-6905ZZ	7.05	42	9	
	C210A	19	25	97.78	105	73	41	8.7	28	BRG-6005ZZ	10.1	47	12	
		21	30	107.72	115					48	BRG-6006ZZ	13.2	55	13
		25	30	127.67	135					48	BRG-6006ZZ	13.2	55	13
	C212A	19	30	117.34	126	83	55	11.7	40	BRG-6206ZZ	19.5	62	16	
		25	30	153.2	162					80	55	45	BRG-6206ZZ	19.5

▲ 请与 DCS 或 DCR 的链条组合使用。

货期	DSSK
	现询

G5
手柄 / 手轮
手拉门组件 / 合页