

惰轮链轮

无齿惰轮



大批量
订购
bulk order

■ 无齿惰轮

NEW
新产品




CAD
2D/3D

标准加工
按图定制

① 代号	材质		表面处理
	主体	轴承	
DSSW	45# T部高频淬火	钢	发黑

产品特点：轴承位于轮中心位置

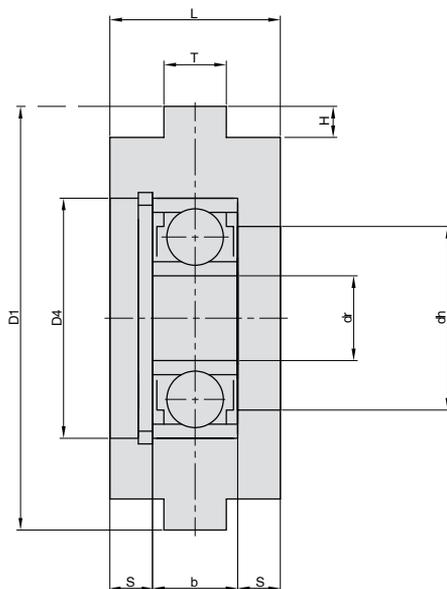

订购编号示例

① 代号	② 尺寸系列	-	③ 外径
DSSW	06C	-	30

型式		主要尺寸					孔径 dr	轴承			
① 代号	② 尺寸系列	③ 外径 D ₁	dh	S	T	L		配套轴承	Cr(动额定负载) (kN)	D ₄	b
DSSW	06C	30	13	3	4.4	12	6	BRC-606ZZ	2.19	17	6
		40	22	3.5		15	10	BRG-600ZZ	4.55	26	8
		50	26	3		16	12	BRG-6201ZZ	6.80	32	10
	08A	40	22	3.5	7.5	15	10	BRG-600ZZ	4.55	26	8
		50	26	3		16	12	BRG-6201ZZ	6.80	32	10
		60	29	4		19	15	BRG-6202ZZ	7.65	35	11
	10A	50	22	5.5	9	19	10	BRG-600ZZ	4.55	26	8
		60	26	4.5		19	12	BRG-6201ZZ	6.80	32	10
		70	29	4		19	15	BRG-6202ZZ	7.65	35	11
	12A	60	26	6.5	11.8	23	12	BRG-6201ZZ	6.80	32	10
		70	29	6		23	15	BRG-6202ZZ	7.65	35	11

货期	DSSW
	现询

G5
门组件
拉手/合页
手柄/手轮