

链条

标准系列附件 / 双孔标准系列附件




大批量
订购
bulk order

产品特点: 链条上附有输送附件。



按图定制

	代号	材质
链条	DCA	碳钢
接头链节	DCAP	碳钢

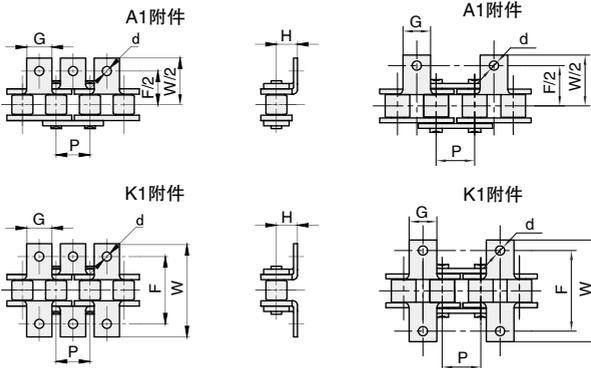

每隔两节带一节附件L2

订购编号示例

1 代号 2 尺寸系列 - 3 附件类型 - 4 排数 - 5 间隔节数 - 6 节数

节数指定型 (最大长度为 3048mm)	DCA10A	-	A1	-	1	-	160
节数固定型 (一条长度 1524mm)	DCA12A	-	K1	-	1	-	L2 - U
配套接头链节	DCAP08A	-	K1	-	1		
配套过渡链节	DCAZ12A	-	A1	-	1		

- △ 接头链节附带与产品中, 需自行安装, 如有丢失、损坏, 可参照表格代号追加订购单件。过渡链节为需要奇数链节时使用
- △ 节数指定型超出节数可选范围的, 请按照节数固定型选择, 按条数来订购
- △ 提供双排链和二排链, 如有需要请与销售工程师联系

1 代号	2 尺寸系列	3 附件类型	5 间隔节数	主要尺寸						节数固定型 包含节数 (一条周长 1524mm)	节数指定型 最大节数 (周长 3048mm)
				节距 P	G	F	W	H	d		
DCA	08A	A1 K1	L2 L4	12.7	9.5	25.4	35.2	7.9	3.4	120	240
	10A			15.875	12.7	31.75	46.2	10.3	5.5	96	192
	12A			19.05	15.9	38.1	55.6	11.9	5.5	80	160


- △ 附件链条的其余尺寸等同于标准系列链条。
- △ 由于过渡链节结构原因, 承载较差, 不推荐选用奇数链节。

产品特点: 链条上附有输送附件。



按图定制

	代号	材质
链条	DCA	碳钢
接头链节	DCAP	碳钢

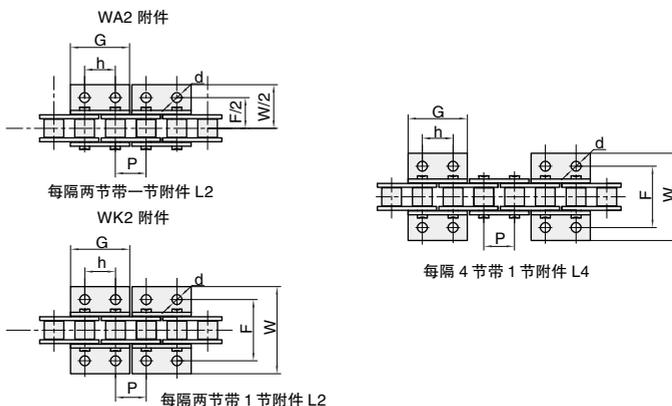

每隔两节带一节附件 L2

每隔 4 节带 1 节附件 L4

每隔两节带 1 节附件 L2

订购编号示例

1 代号 2 尺寸系列 - 3 附件类型 - 4 排数 - 5 间隔节数 - 6 节数

节数指定型 (最大长度为 3048mm)	DCA08A	-	WA2	-	1	-	50
节数固定型 (一条长度 1524mm)	DCA08A	-	WK2	-	1	-	L2 - U
配套接头链节	DCAP08A	-	WK2	-	1		
配套过渡链节	DCAZP10A	-	WA2	-	1		

- △ 接头链节附带与产品中, 需自行安装, 如有丢失、损坏, 可参照表格代号追加订购单件。过渡链节为需要奇数链节时使用
- △ 节数指定型超出节数可选范围的, 请按照节数固定型选择, 按条数来订购
- △ 如需其他间隔, 请跟销售工程师联系

1 代号	2 尺寸系列	3 附件类型	5 间隔节数	主要尺寸							节数固定型 包含节数 (一条周长 1524mm)	节数指定型 最大节数 (周长 3048mm)
				节距 P	G	F	W	H	h1	d		
DCA	08A	WA2 WK2	L2 L4	12.7	22.9	25.4	35	7.9	12.7	3.6	120	240
	10A			15.875	30.6	31.75	45.2	10.3	15.88	5.2	96	192
	12A			19.05	36	38.1	54	11.9	19.05	5.2	80	160
	16A			25.4	46	50.8	69.6	15.9	25.4	6.8	60	120

- △ 附件链条的其余尺寸等同于标准系列链条。
- △ 由于过渡链节结构原因, 承载较差, 不推荐选用奇数链节。