


产品特点: 标准直板链条, 适用于输送场合。

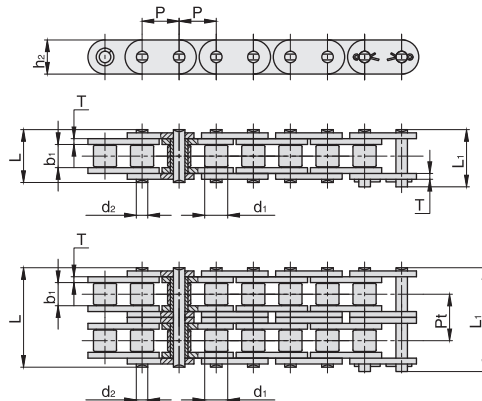

标准系列链条



(图中所示为8节)

代号	材质	附件
DCQ	碳钢	接头链节

订购编号示例

节数指定型

1 代号 - 2 尺寸系列 - 3 排数 - 4 节数
 DCQ - C10A - 1 - 14

▲ 节数指定型指定的节数为大于等于4的偶数
 ▲ 附接头链节附带与产品中, 需自行安装, 如有丢失、损坏, 可参照表格代号追加订购单件。

1 代号	2 尺寸系列	3 排数	主要尺寸							每米重量 kg/m	极限拉伸载荷 Q (min) kN	平均拉伸载荷 Q ₀ kN	排距 Pt	配套接头链节代号
			节距 P	滚子直径 d ₁ (max)	销轴直径 d ₂ (max)	销轴长度 L (max) L ₁ (max)		内链板高度 h ₂ (max)	链板厚度 T (max)					
DCQ	C10A	1	15.875	10.16	5.08	20.7	23.3	15.09	2.03	1.23	22.2	29.4	-	DCQPC10A-1
	C12A	1	19.05	11.91	5.94	25.9	28.3	18	2.42	1.8	31.8	41.5	-	DCQPC12A-1
	C16A	1	25.4	15.88	7.92	32.7	36.5	24	3.2	3.09	56.7	69.4	-	DCQPC16A-1
	C10A	2	15.875	10.16	5.08	38.9	41.4	15.09	2.03	2.42	44.4	58.1	18.11	DCQPC10A-2
	C12A	2	19.05	11.91	5.94	48.8	51.1	18	2.42	3.58	63.6	82.1	22.78	DCQPC12A-2
	C16A	2	25.4	15.88	7.92	62.7	65.8	24	3.2	6.12	113.4	141.8	29.29	DCQPC16A-2
	C10B	1	15.875	10.16	5.08	19.5	20.9	14.7	1.7	1.06	22.4	27.9	-	DCQPC10B-1
	C12B	1	19.05	12.07	5.72	22.5	25.2	16	1.85	1.32	29	32.2	-	DCQPC12B-1
	C16B	1	25.4	15.88	8.28	36.1	39.1	21	4	3.08	60	72.8	-	DCQPC16B-1
	C10B	2	15.875	10.16	5.08	36.1	37.5	14.7	1.7	2	44.6	57.8	16.59	DCQPC10B-2
	C12B	2	19.05	12.07	5.72	42	44.7	16	1.85	2.62	57.8	66.1	19.46	DCQPC12B-2
	C16B	2	25.4	15.88	8.228	68	71	21	4	6.1	106	133	31.88	DCQPC16B-2