

链条连接杆 / 链条连接杆零件


外螺纹型 / 标准头



产品特点: 端部为外螺纹, 方便连接工件。



零件名称	材质	表面处理	表面处理
内螺纹杆	SUM22L	-	-
连接头	45#	四氧化三铁保护膜	35~40HRC
螺母	Q235A	-	-

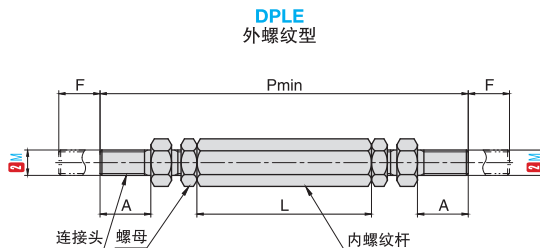

订购编号示例 **1** 代号 **2** M
DPLE4


1 代号	2 M(粗牙)	主要尺寸				重量 g
		Pmin	A	F	L	
DPLE	4	64	8	7.5	33	16
	6	89	12	10	43	40
	8	116	16	13	55	115
	10	143	20	16	67	185
	12	171	24	20	81	290
	16	217	32	21	95	600

产品特点: 连接杆的构成零件, 可单独购买。



零件名称	DPLPNG			DPLPNH	
	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理
主体	45#	四氧化三铁保护膜	35~40HRC	1Cr18Ni9	无
螺母	Q235A	-	-	-	-

DPLPNG/DPLPNH 标准头

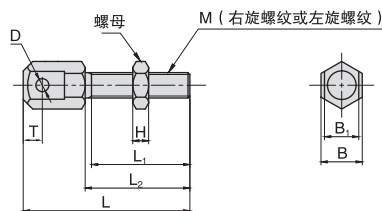

订购编号示例 **1** 代号 **2** 适用链条尺寸系列 - **3** 螺纹方向
DPLPNG04C - R
DPLPNH10A - L

1 代号	2 适用链条尺寸系列	3 螺纹方向	主要尺寸										重量 g	
			M(粗牙)	L	L ₁	L ₂	T	D	B	B ₁	H	最大负载 kN		
												DPLPNG		DPLPNH
DPLPNG DPLPNH	04C	R (右旋螺纹) L (左旋螺纹)	4	28.2	16.5	18	3	2.4	7	4.8	2.4	0.78	0.68	5
	06C		6	40	23.5	25	4.5	3.7	10	7.4	3.6	1.96	1.57	12
	08A		8	52.5	31	33	6	4	13	11.2	5	3.53	2.84	30
	10A		10	65	39	41	7.5	5.2	17	13.8	6	5.68	4.51	60
	12A		12	78	47	49	9	6	19	17.8	7	8.23	6.57	100
	16A		16	98	57	60	12	8	24	22.6	10	15.4	12.3	210

▲ DPLPNH 没有 12A、16A 两款型号
▲ 请一并确认组合链条的容许张力