

# 链条连接杆


## 标准型 / 加长型



产品特点: 通过连接链条端部, 可调节拉力和悬挂工件, 头部为链条接头型。



DPLNG/DPLNH  
标准型

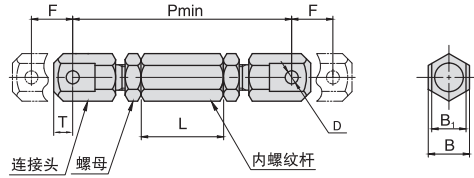

零件名称	DPLNG			DPLNH	
	材质	表面处理	硬度	材质	表面处理
内螺纹杆	SUM22L	四氧化三铁 保护膜	-	1Cr18Ni9	无
连接头	45#		35~40HRC		
螺母	Q235A		-		

订购编号示例 1 代号 2 适用链条尺寸系列

DPLNG04C  
DPLNH08A

1 代号	2 适用链条尺寸系列	主要尺寸							重量 g
		Pmin	F	B	B <sub>1</sub>	T	L	D	
DPLNG DPLNH	04C	56	7.5	7	4.8	3	33	2.4	18
	06C	76	10	10	7.4	4.5	43	3.7	44
	08A	98	13	13	11.2	6	55	4	105
	10A	120	16	17	13.8	7.5	67	5.2	215
	12A	143	20	19	17.8	9	81	6	330
	16A	177	21	24	22.6	12	95	8	680


▲ DPLNH 没有 12A、16A 两款型号

14 链轮链条

产品特点: 比普通型稍长。



DPLL  
加长型

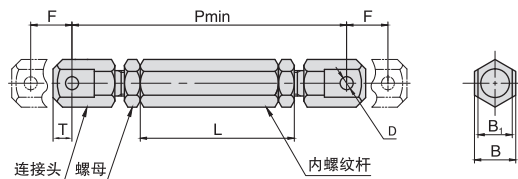

零件名称	材质	表面处理	表面处理
内螺纹杆	SUM22L	四氧化三铁 保护膜	-
连接头	45#		35~40HRC
螺母	Q235A		-

订购编号示例 1 代号 2 适用链条尺寸系列

DPLL04C

1 代号	2 适用链条尺寸系列	主要尺寸							重量 g
		Pmin	F	B	B <sub>1</sub>	T	L	D	
DPLL	04C	96.6	22.4	7	4.8	3	69	2.4	57
	06C	134	33	10	7.4	4.5	95	3.7	134
	08A	163	39	13	11.2	6	115	4	283
	10A	185	40	17	13.8	7.5	126	5.2	411
	12A	257	66	19	17.8	9	185	6	918
	16A	311	80	24	22.6	12	225	8	1741