
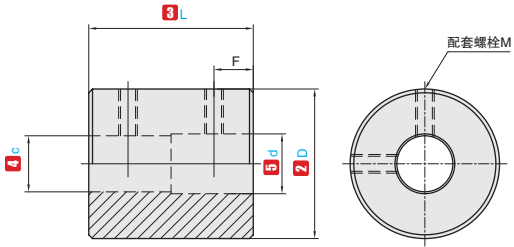


★ 产品特点：一体化结构，高扭矩，高刚性，基本不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



CAD  
2D 3D

①代号 CPNSJ	主体M材质 45 钢	⑤表面处理 发黑
--------------	---------------	-------------



△ d1和d2开口加工前的公差为H8。

视角标准：第一视角



①代号 - ②D - ③L - ④c - ⑤d  
CPNSJ - 16 - 24 - c5 - d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

①代号	②D	③L	④c⑤d 可选范围										F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)		
CPNSJ	16	24	4	5	6	6.35	8								6	M3	1.2
	20	30	4	5	6	6.35	8	9	9.525	10					7	M4	2.5
	25	36		5	6	6.35	8	9	9.525	10	12				9	M4	2.5
	32	41			6	6.35	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	10	M5

①代号	②D	③L	额定扭矩	容许转速	惯性矩	重量
			(N·m)	(rpm)	(kg·m <sup>2</sup> )	(g)
CPNSJ	16	24	0.3	23000	8.0X10 <sup>-7</sup>	30
	20	30	0.5	18000	2.2X10 <sup>-6</sup>	57
	25	36	1	14000	7.1X10 <sup>-6</sup>	114
	32	41	2	11000	2.4X10 <sup>-5</sup>	210

△ 以上参数由最大孔径测得。



交货期

**10**天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	1-20
交货期	10工作日	现询

△ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

		
滚珠丝杠 详情见官网	平键 P2134-2137	单轴驱动器 详情见官网