

铝合金刚性联轴器

分离型




大批量
订购
bulk order

产品特点：轴套采用分离式结构，容易拆卸和安装，高扭矩、高刚性，基本上不允许偏心，使用时须充分进行偏心调整。



①代号 CPNTAC	主体 M 材质 高强度铝合金	⑤表面处理 阳极氧化处理
---------------	-------------------	-----------------

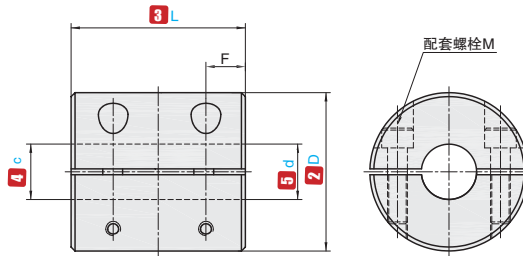

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

①代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d
CPNTAC - 16 - 16 - c8 - d8

△ 键槽加工请联系销售工程师。

①代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围											F	M	紧固螺丝扭矩 (N·m)				
CPNTAC	16	16	3	4	5	6	6.35	7	8							3.75	M2.5	0.8		
	20	20	4			5	6	6.35	7	8	9	9.525	10				3.75	M2.5	0.8	
	25	25				5	6	6.35	7	8	9	9.525	10	12				6	M3	1.2
	32	32				6		6.35	7	8	9	9.525	10	12	12.7	14	15	16	7	M4

①代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许转速 (rpm)	惯性矩 (kg·m ²)	重量 (g)
CPNTAC	16	16	0.3	33000	2.9X10 ⁻⁷	7
	20	20	0.5	30000	8.6X10 ⁻⁷	15
	25	25	1	24000	2.7X10 ⁻⁶	29
	32	32	2	19000	7.1X10 ⁻⁶	55

△ 以上参数由最大孔径测得。