

铝合金八字型编码器联轴器

顶丝型




大批量
订购
bulk order

产品特点：专为编码器设计，柔性好，不易折断，弹性体采用聚氨酯材质，耐油、耐氧化。

NEW
新产品



① 代号 CPBAJ	主体 M 材质 铝合金	弹性体 PU	⑤ 表面处理 抛光处理
---------------	----------------	-----------	----------------

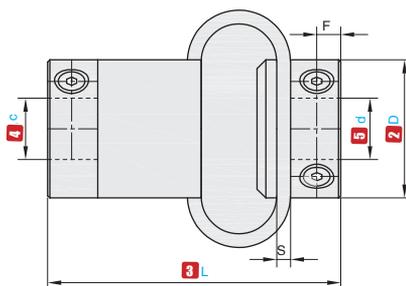

△ c 和 d 开口加工前的公差为 H8。

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ c	-	⑤ d
CPBAJ	-	15	-	31	-	c6	-	d6

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围										LP	S	F	M	拧紧扭矩 (n.m)	
CPBAJ	15	24	3	4	5	6	6.35	7	8					20	1.8	2.5	M3	1.2
	15L	31	3	4	5	6	6.35	7	8					2.5		1.2		
	18	28	4	5	6	6.35	7	8	9	10			25	3.1	M4	2.5		
	18L	38	4	5	6	6.35	7	8	9	10			3.1	2.5				
	25	45				6	6.35	7	8	9	10	12	14	15		3.8	2.5	
	25L	56				6	6.35	7	8	9	10	12	14	15		3.8	2.5	

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N.m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态扭转刚度 (N.m/rad)	惯性矩 (N.m)	重量 (g)
CPBAJ	15	24	0.5	1	2	±2	8000	15	4.5x10 ⁻⁴	8
	15L	31	0.5				8000	15	4.5x10 ⁻⁴	10
	18	28	0.8				6000	20	5.6x10 ⁻⁴	13
	18L	38	0.8				6000	20	5.6x10 ⁻⁴	15
	25	45	1.0				5000	25	7.0x10 ⁻⁴	34
	25L	56	1.0				5000	25	7.0x10 ⁻⁴	40

△以上参数由最大孔径测得。