

# 铝合金八螺丝高刚性胀套型双膜片联轴器

胀套型




大批量  
订购  
bulk order

产品特点: 安装方便, 结构紧凑, 适用于高速运转; 采用多边形弧形 8 个螺丝膜片, 可进行大扭力传动, 使用更安全可靠性能高。

NEW  
新产品



① 代号	主体 [M] 材质	弹性体 [M] 材质	[S] 表面处理
CPLNBAZ	铝合金	SUS304 不锈钢	阳极氧化处理

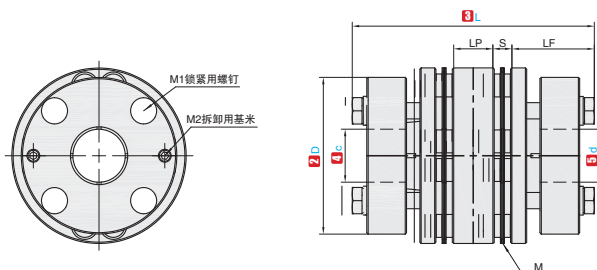

### 订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ L - ④ c - ⑤ d  
CPLNBAZ - 65 - 90.2 - c18 - d20

① 代号	② D	③ L	④ c ⑤ d 可选范围													LF	LP	S	M				
CPLNBAZ	56	84.5	12	14	15	16	18	20	22	23	25									24.5	13.5	6	M5
	65	90.2	14	15	16	18	20	22	23	25	28	30	32	35						25.8	14.6	7	M6
	87	104				16	18	20	22	23	25				30	32	35			26.25	19	8.5	M8
	94	108				16			20	22	23	25	28	30	32	35	40	45	48	28.5	20	9.5	M8
	104	112							20			25	28	30	32	35	40	45	48	50	55	60	M10
	126	201							20			25	28	30	32	35	40	45	48	50	55	60	65

① 代号	② D	③ L	额定扭矩 (N·m)	容许偏心 (mm)	容许偏角 (°)	容许轴向偏差 (mm)	容许转速 (rpm)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	惯性矩 (kg·m <sup>2</sup> )	重量 (g)
CPLNBAZ	56	84.5	50	0.2	1	±1	7700	1.0x10 <sup>4</sup>	5.4x10 <sup>-5</sup>	338
	65	90.2	70				7000	1.5x10 <sup>4</sup>	1.3x10 <sup>-4</sup>	470
	87	107	130				6000	3.25x10 <sup>4</sup>	4.8x10 <sup>-4</sup>	620
	94	108	180				4500	7.0x10 <sup>4</sup>	1.5x10 <sup>-4</sup>	1000
	104	112	280				4500	8.0x10 <sup>4</sup>	2.4x10 <sup>-3</sup>	1100
	126	121	450				4500	2.3x10 <sup>5</sup>	4.3x10 <sup>-3</sup>	2100

▲以上参数由最大孔径测得。