

# 45钢单膜片免键式联轴器




★ 产品特点：零回转间隙，适用于正反转，具有良好的耐磨性、腐蚀性、耐油性和电气绝缘性。



**CAD**  
2D 3D

<b>1</b> 代号 CPSSSZ	主体M材质 45 钢	弹性体M材质 SUS304 不锈钢	S表面处理 四氧化三铁保护膜
-----------------------	---------------	----------------------	-------------------

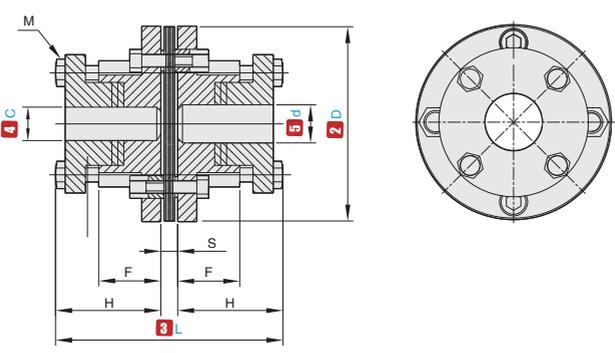

⚠ c和d开口加工前的公差为H8。

视角标准：第一视角

订购编号示例

1 代号  
CPSSSZ

2 D  
68

3 L  
90

4 c  
c14

5 d  
d16

1 代号	2 D	3 L	4 c 5 d 可选范围												H	F	S	M																							
			12	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30	35					40	42	45	48	50	55	58																
CPSSSZ	68	90	12	14	15	16	18	20	22											41.5	26	7	M5																		
	82	95	14	15	16	18	20	22	24	25	28	30											44	26	7	M6															
	94	110							20	22	24	25	28	30	35											51	29	8	M6												
	104	124							24						25	28	30	35	38	40											57	34	10	M6							
	126	152							30												35	38	40	42	45	48	50											70.5	42	11	M8
	144	170							35												38	40	42	45	48	50	55	58											79	48	12

1 代号	2 D	3 L	额定扭矩 (N·m)	最大扭矩 (N·m)	最高转速 (r/min)	惯性力矩 (kg·m <sup>2</sup> )	静态扭转刚度 (N·m/rad)	容许安装偏差			重量 (g)
								径向 (mm)	角向 (°)	轴向 (mm)	
CPSSSZ	68	90	55	110	4500	0.39x10 <sup>-3</sup>	31x10 <sup>3</sup>	0.02	1	±1	1000.5
	82	95	80	160		0.96x10 <sup>-3</sup>	89x10 <sup>3</sup>				1554.5
	94	110	150	300		1.85x10 <sup>-3</sup>	180x10 <sup>3</sup>				2432
	104	124	220	440		2.96x10 <sup>-3</sup>	265x10 <sup>3</sup>				3050
	126	152	350	700		7.10x10 <sup>-3</sup>	450x10 <sup>3</sup>				6524.5
144	170	500	1000	14.3x10 <sup>-3</sup>	790x10 <sup>3</sup>	8739					

⚠ 以上参数由最大孔径测得。

交货期 **12** 天发货

数量分类	标准订单	特殊订单
	数量	小单
数量	1-20	21以上
交货期	12工作日	现询

⚠ 遇到特殊期间，货期会有变更，详情见官网通知。

相关产品推荐

		
滚珠丝杠 详情见官网	平键 P2134-2137	单轴驱动器 详情见官网

D1 联轴器

