

小型十字轴式万向节联轴器

万向固定销型




大批量
订购
bulk order

产品特点: 适用于联结空间同一平面得两轴线夹角 $\beta \leq 30^\circ$ 的传动场合, 允许两轴之间夹角在限定的范围内随工作的需要而变动。




① 代号	主体 M 材质	S 表面处理	配件
单节固定销型	CPVP	42Crmo	发黑
	CPVPB	42Crmo	-
	CPVPS	SUS304	-
双节固定销型	CPWP	42Crmo	发黑
	CPWPB	42Crmo	-
	CPWPS	SUS304	-

2 个固定销
2 个挡圈

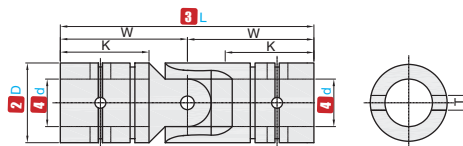

CPVP/CPVPB/CPVPS

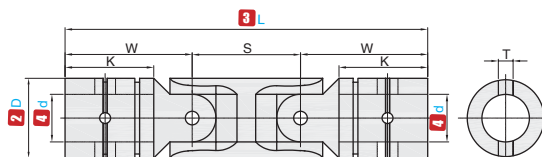

CPWP/CPWPB/CPWPS

订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L	-	④ d
CPVP	-	16	-	36	-	d8
CPWP	-	16	-	58	-	d8

① 代号	② D	③ L		④ d	K	W	S	T
		单节	双节					
单节 CPVP CPVPB CPVPS	12	31	-	6	9	15.5	-	3
	16	36	58	8	9	18	22	3.5
	20	42	68	10	10	21	26	4.5
	23	52	83	12	14	26	31	5
	25	59	94	14	16	29.5	35	6
双节 CPWP CPWPB CPWPS	28	30	101	14	15	30	41	6
	32	82	125	16	23	41	43	6
	36	87	132	18	25	43.5	45	8
	42	94	149	20	25	47	55	8
	45	95	150	22	22	47.5	55	10
	50	108	173	25	26	54	65	10
	58	122	200	30	29	61	78	12

① 代号	② D	③ L		容许转速 (rpm)		容许动作角 (°)		容许扭矩 (N·m)		重量 (g)	
		单节	双节	单节	双节	单节	双节	单节	双节	双节	双节
单节 CPVP CPVPB CPVPS	12	31	-	1800	-	30	-	5.3	-	15	-
	16	36	58	1500	1500	30	30	12	9.2	33	48
	20	42	68	1300	1300	30	30	26	24	55	95
	23	52	83	1100	1100	30	30	45	33	110	180
	25	59	94	1000	1000	30	30	71	49	155	250
双节 CPWP CPWPB CPWPS	28	30	101	1000	1000	30	30	95	78	185	360
	32	82	125	900	900	30	30	132	98	240	450
	36	87	132	800	800	30	30	175	130	320	560
	42	94	149	700	700	30	30	252	189	510	720
	45	95	150	700	700	30	30	332	249	625	845
	50	108	173	600	600	30	30	495	363	800	1000
	58	122	200	550	550	30	30	795	595	1100	1430

▲以上参数由最大孔径测得。

D1
联轴器