




★ 产品特点：可在空间狭窄或需要节省空间的场所使用。




标准加工

按图定制


①代号	类型	④材质	⑤表面处理
HPTBT	两端内螺纹型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
HPTET			无电解镀锌
HPTNT		不锈钢	-
HPABT	内外螺纹型	一般结构用钢	四氧化三铁保护膜
HPAET			无电解镀锌
HPANT		不锈钢	-

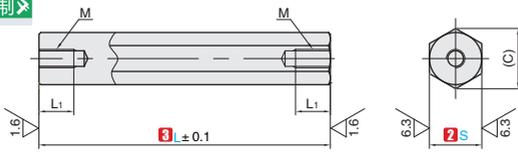

两端内螺纹型

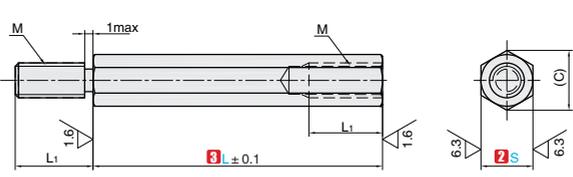

内外螺纹型

 

视角标准：第一视角

A4  
圆形支柱  
六角支柱



①代号 - ②S - ③L  
HPTBT - S5.5 - L8

①代号	②S	③L																M	L <sub>1</sub>	(C)		
两端内螺纹型 HPTBT HPTET HPTNT	▲4	5	6	7	8	9	10											15	20	M2	5	4.6
	▲5	5	6	8		9	10											15	20	M2.6	5	5.8
内外螺纹型 HPABT HPAET HPANT	5.5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	M3	6	6.3			

- ▲▲S尺寸4或5仅一般结构用钢适用。
- ▲一般结构用钢的产品带有防锈油。
- ▲内外螺纹型L尺寸为5、6时L<sub>1</sub>尺寸为3、4。
- ▲两端内螺纹型L≤M×6时，底孔可能会贯穿。
- ▲如对防锈有要求，请先选择无电解镀锌表面处理或者不锈钢材质的产品。



数量分类	标准订单		特殊订单
	小单	中单	大单
数量	1-50	51-200	200以上
交货期	6个工作日	7个工作日	现询

- ▲常州发货。
- ▲部分产品型号9天发货，请以报价为准。
- ▲遇特殊期间交期有变更。

