

# 内六角圆柱头轴肩螺钉

公差 g6/ 公差 h7




■公差 g6



① 代号	② 材质	③ 表面处理	强度等级
DLAG	SCM435	发黑	10.9
DGLBG	SUS304	—	A2-50

### 订购编号示例

① 代号	-	② D	-	③ L
DLAG	-	D5	-	L10

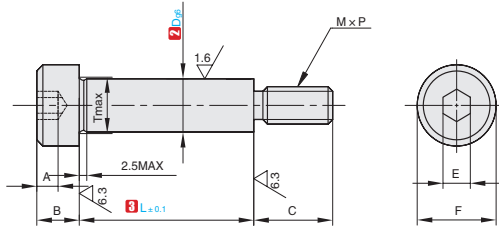

① 代号	② Dg6		③ L								C	F	E	A	B	M×P	T		
DLAG DGLBG	4	-0.004	10	15	20	25	30				5	6.5	2.5	1.6	3	2.5×0.45	4.5		
	5		-0.012	10	15	20	25	30				6	8	2.5	1.6	3.5	3×0.5	5.5	
	6		10	15	20	25	30	35	40			7	9	3	2	4	4×0.7	6.5	
	8	-0.005	10	15	20	25	30	35	40	45	50	9	13	5	3	6	6×1.0	8.7	
	10	-0.014	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	12	16	6	4	8	8×1.25

F6  
垫片 / 吊环 / 螺母