


NEW
新产品

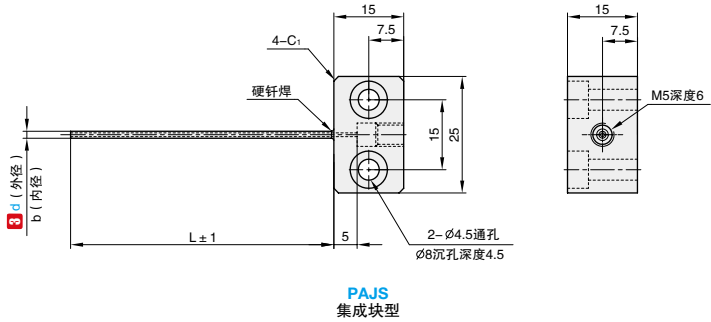

订购编号示例

1 代号 - 2 公称型号 - 3 d - 4 L
PAJS - 5 - 1.5 - 100

1 代号	2 公称型号	3 d	4 L		b
			L 尺寸固定型	L 尺寸指定型 指定单位 1mm	
(L 尺寸固定型) PAJS (L 尺寸指定型) PAJSZ	5	1.0	100	20~99	0.5
		1.5			0.8
		2.0			1
		2.5			1.5
		3.0			2

⚠ d=1.0~3.0 的管子可用手弯曲, 但请以外径 x3 作为最小曲率半径的大致标准, 慎重的进行弯曲。
⚠ 主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。

材料说明

代号	类型	形式	材质	硬度
PAJS	L 尺寸固定型	集成块型	主体·管 SUS304	HV200 以下
PAJSZ	L 尺寸指定型			