


喷雾喷嘴

扇型 B 型

大批量
订购
bulk order

产品特点：可用于半导体清洗、涂装前的清洗工程。

NEW
新产品

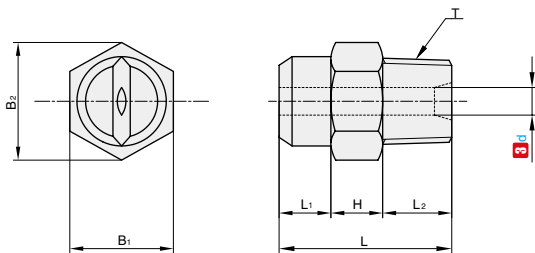

PASPB
PASPC
扇形B型

订购编号示例

1 代号 - 2 规格 - 3 d
PASPB - 1 - 2

1 代号	2 规格	3 d (孔径)	T	L	L ₁	L ₂	H	B ₁	B ₂	重量 (g)
PASPB	1	2	R1/8	20	6	8	6	12	13.8	13
		2.5								
		3.2								
		3.6								
PASPB PASPC	2	4	R1/4	22	6	10	6	14	16	20
		5								
		6.4								
		7								

代号	尺寸	孔径 (mm)	2			2.5			3.2			3.6			
PASPB	1/8	水压 (MPa)	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	
		水量 (ℓ/min)	1.12	1.92	2.49	1.38	2.37	3.08	1.18	3.07	3.97	2.41	4.15	5.34	
		喷射角度 (°)	50	65	70	55	55	60	50	60	65	55	65	65	
	1/4	尺寸	孔径 (mm)	4			5			6.4			7		
		水压 (MPa)	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	
		水量 (ℓ/min)	3.37	5.79	7.43	4.89	8.44	10.88	7.57	13.07	16.9	8.82	15.3	19.78	
PASPC	1/4	尺寸	孔径 (mm)	4			5			6.4			7		
		水压 (MPa)	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.5	
		水量 (ℓ/min)	3.3	5.6	7.4	4.6	7.8	10.1	6.8	11.5	15.1	8.7	15.4	20	
	喷射角度 (°)	30	40	45	30	40	45	30	40	45	30	40	40		

⚠ 表中数值为参考值，并非保证值。使用流体为空气时，无法按照记载的数值进行喷射。

代号	形式	喷射形状	材质
PASPB	广角型	扇状	SUS304
PASPC	狭角型		

分类
目录



返回
主目录



K3
喷
嘴