


喷嘴 管式

■ 管式


NEW
新产品

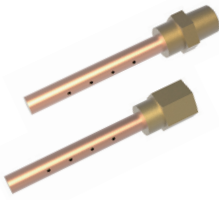

CAD
2D|3D

① 代号	形式	④ 材质
PATAB PATBB PATCB	直柱型 外螺纹型 内螺纹型	铜管 (C1220T) SUS304

L4
喷嘴

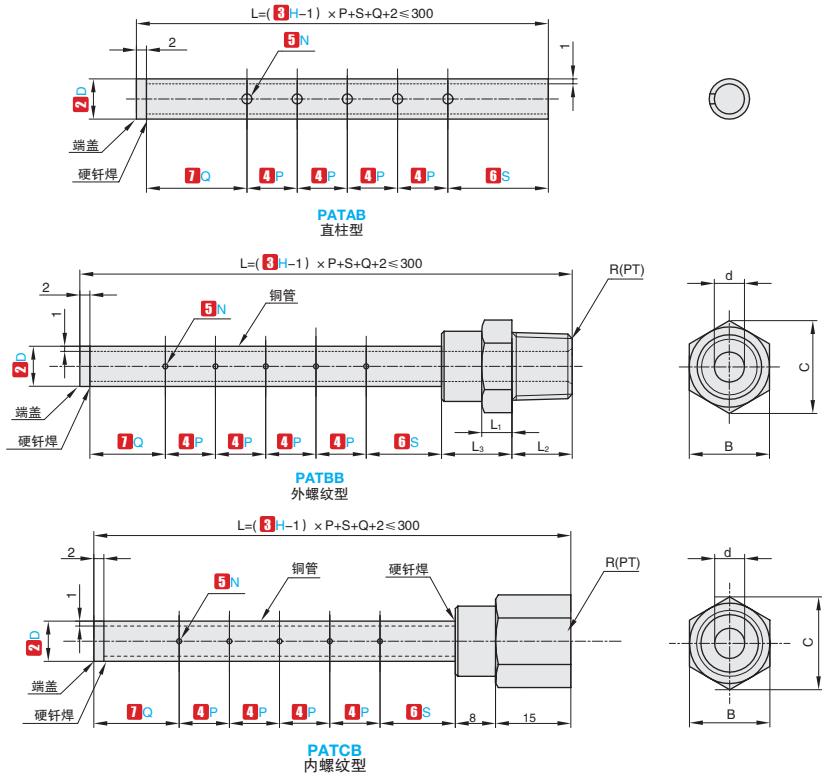

订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ H - ④ P - ⑤ N - ⑥ S - ⑦ Q
 PATAB - 8 - H10 - P10 - N1.5 - S15 - Q15

① 代号	② D	③ H 孔数	④ P 指定单位 1mm	⑤ N (孔径) 选择	⑥ S · ⑧ Q 指定单位 1mm
PATAB	6	1~20	5~30	1 1.5 2	15~50
	8				
	10				

① 代号	② D	③ H 孔数	④ P 指定单位 1mm	⑤ N (孔径) 选择			⑥ S · ⑧ Q 指定单位 1mm	R/Rc (PT)	B	L ₁	L ₂	L ₃	D ₁	d	(C)
PATBB PATCB	6	1~20	5~30	1	1.5	2	15~50	1/8	12	6	9	14	10	4	13.8
	1/4							16	12	14	6	18.4			
								19		8	20	16	6.5	21.9	

⚠ H 孔列数为 1 时, P (孔距) 无需指定。
 ⚠ 主体可能因硬钎焊产生的热量导致变色。

分类
目录



返回
主目录

