 

 
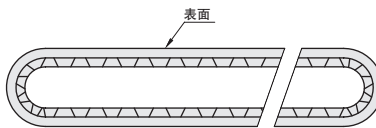


▲ 防静电用: 适用于电子元器件输送。



视角标准: 第一视角

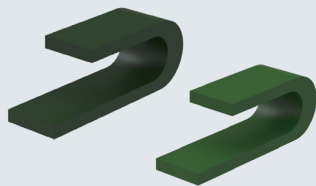

①代号 - ②皮带宽度B - ③皮带长度L
PDUFA - B10 - L1000

①代号	产地	表面材质	表面颜色	表面纹理	总厚度	1%延伸受力	最小轮径	使用温度范围
PDUFA	国产	PU	绿色	磨砂	1	8	20	-15~+80
PDUFB	国产	TPU	黑色	磨砂	1	8	20	-15~+80
PDUFC	国产	PU	绿色	磨砂	1.5	8	30	-15~+80
PDUFD	国产	TPU	黑色	磨砂	1.5	8	30	-15~+80
PDUFE	国产	PU	苹果绿色	亚光	1.4	8	30	-20~+80
PDUFF	国产	PU	黑色	亚光	1.5	8	40	-20~+80
PJUFA	进口	导电性聚氨酯	黑色	光滑	1	3.5	35	-10~+80
PJUFB	进口	导电性聚氨酯	黑色	光滑	1.5	8	40	-10~+80
PDVFA	国产	PVC	苹果绿色	光面	2	10	40	-10~+80
PDVFB	国产	PVC	黑色	亚光	2	8	40	-15~+80
PDVFC	国产	PVC	绿色	光滑	2	10	30	-15~+80
PDVFD	国产	PVC	深蓝绿色	光滑	2	8	40	-15~+80
PDVFE	国产	PVC	黑色	格子	2.4	10	50	-20~+60
PDVFF	国产	PVC	黑色	亚光	2.5	14	50	-10~+80
PDVFG	国产	PVC	黑色	亚光	3	14	60	-10~+80
PDEFA	国产	PET	黑色	布纹	1.2	8	25	-15~+80

①代号	②皮带宽度B单位mm	③皮带长度L单位mm
PDUFA	10-3000	500-20000
PDUFB		
PDUFC		
PDUFD		
PDUFE		
PDUFF		
PJUFA		
PJUFB		
PDVFA		
PDVFB		
PDVFC		
PDVFD		
PDVFE		
PDVFF		
PDEFA		