




L5
歧管块



按图定制

①代号	边长	M材质	S表面处理	最高使用压力
MAHAEHL	20×20	铝合金	本色阳极氧化	1MPa(≈10.2Kgf/cm²)以下
MAHAEHM	30×30			
MAHAEHN	40×40			

▲由于批次不同,发货带表面处理产品可能存在色差,不影响尺寸及功能。

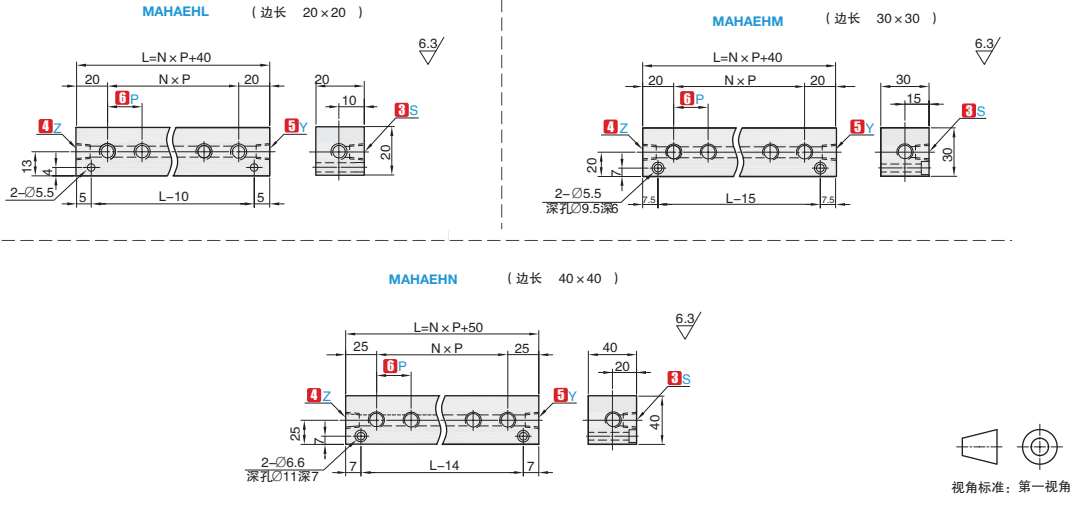

①代号 - ②侧面孔数K - ③S - ④Z - ⑤Y - ⑥间距P
 MAHAEHM - K3 - S1 - Z1 - Y1N - P20

▲请合理指定P值,避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M选择			⑥间距P 最小单位1	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEHL (20×20)	2				15~50	1	4
	3		1 (1/8)			2	5
	4		3M (M3)			3	6
	5		4M (M4)			4	7
	6		5 (M5)			5	8

▲Z、Y尺寸只能选择1(1/8)。 ▲侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择			⑥间距P 最小单位1	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEHM (30×30)	2				20~50	1	4
	3		1 (1/8)			2	5
	4		2 (1/4)			3	6
	5		5 (M5)			4	7
	6		1N (NPT1/8)			5	8
		2N (NPT1/4)					

▲Z、Y尺寸只能选择5(M5)。 ▲侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M5螺钉的安装孔。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)选择			⑥间距P 最小单位1	N	螺纹数
		③S	④Z	⑤Y			
MAHAEHN (40×40)	2				35~60	1	4
	3		1 (1/8)			2	5
	4		2 (1/4)			3	6
	5		3 (3/8)			4	7
	6		4 (1/2)			5	8

▲侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。



爱安特自营商城焕新登场,线上下单,疾速送达



400-6699-428



www.ant-fa.com