



L5
歧管块




按图定制

①代号	边长	M材质	S表面处理	最高使用压力
MCUAEHV	30×35	一般结构用钢	镀锌	20.6MPa(≈210Kgf/cm ²)以下
MCFAEHV	30×35	一般结构用钢	无电解镀锌	
MCZAEHV	30×35	不锈钢	-	1MPa(≈10.2Kgf/cm ²)以下
MCUAEHR	50×50	一般结构用钢	镀锌	20.6MPa(≈210Kgf/cm ²)以下

▲由于批次不同,发货带表面处理产品可能存在色差,不影响尺寸及功能。

MCUAEHV (边长30×35)
MCFAEHV (边长30×35)
MCZAEHV (边长30×35)

MCUAEHR (边长50×50)

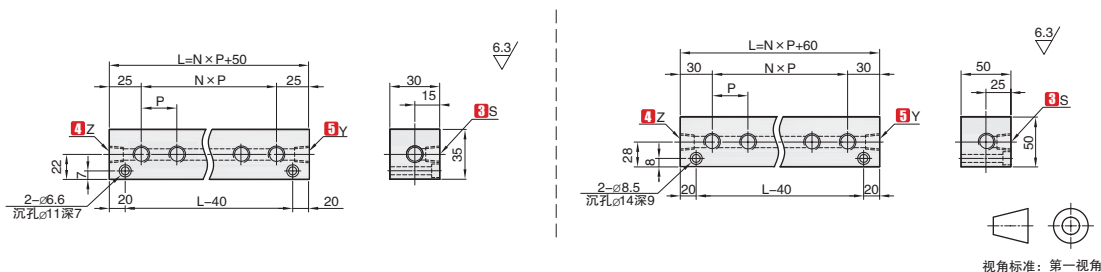

视角标准: 第一视角



①代号 - ②侧面孔数K - ③S - ④Z - ⑤Y - ⑥间距P
MDZAEJV - K2 - S1 - Z2N - Y4 - P30

▲请合理指定P值,避免出现接头干涉或拆装空间不足等情况。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)/M/NPT选择			⑥间距P	N	螺孔数
		③S	④Z	⑤Y			
MCUAEHV (30×35) MCZAEHV (30×35) MCFAEHV (30×35)	2				25~50	1	4
	3	1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8)	2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2)			2	5
	4	1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8)	2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2)		3	6	
	5				4	7	
	6				5	8	

▲侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。

▲侧面孔数为“1”时尺寸为()内数值。

①代号	②侧面孔数K	RC(PT)选择			⑥间距P	N	螺孔数
		③S	④Z	⑤Y			
MDUAEJR (50×50)	2				35~60	1	4
	3		2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4)			2	5
	4				3	6	
	5				4	7	
	6				5	8	

▲侧面孔数为“6”时,L/2位置增加一个适用M6螺钉的安装孔。