

梯形齿橡胶带

L 型

成本
经济型产品

交期缩短

大批量
订购
bulk order


■ L 型



型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-L	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点: 自动贩卖机、刮水器、包装机、升降机、碎冰机、工业用烘干机、无人操纵高尔夫车、电脑、复印机、塑料镜研磨机、视频机械、海苔采取机。

▲注: 使用温度 -20~80°C。

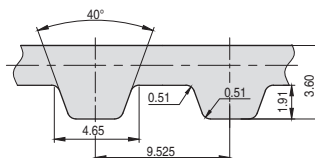

ABRN-L
L 型

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
ABRN	-	L	050	-	40

ABRN-L (齿距: 9.525mm)

① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	L	050 (12.7mm)	29	276.23	29
			33	314.33	33
			36	342.90	36
			40	381.00	40
			44	419.10	44
			50	476.25	50
			56	533.40	56
			56	533.40	56
			60	571.50	60
			64	609.60	64
		68	647.70	68	
		72	685.80	72	
		76	723.90	76	
		80	762.00	80	
		85	809.63	85	
		86	819.15	86	
		89	847.73	89	
		90	857.25	90	
		92	876.30	92	
		96	914.40	96	
		98	933.45	98	
		100	952.50	100	
		102	971.55	102	
		104	990.60	104	
		105	1000.13	105	
		112	1066.80	112	
		114	1085.85	114	
		120	1143.00	120	
		128	1219.20	128	
		136	1295.40	136	
140	1333.50	140			
144	1371.60	144			
146	1390.65	146			
155	1476.38	155			
160	1524.00	160			
168	1600.20	168			
174	1657.35	174			
176	1676.40	176			
186	1771.65	186			
195	1857.38	195			

G5
手柄/手轮
门组件
拉手/合页