

高扭矩橡胶带

S8M 型

成本
经济型产品

交期缩短

**大批量
订购**
bulk order


■ S8M 型



型式	齿面保护层	材质	芯线
ABRN-S8M	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点：用于通讯食品机械、医疗机械、钢铁机械、石油化工、仪器仪表、各种精密机床等。

▲注：使用温度 -20~80℃。

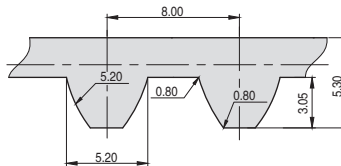

ABRN-S8M
S8M 型

订购编号示例

①代号	-	②齿形	③公称宽度	-	④编号
ABRN	-	S8M	150	-	480

ABRN-S8M (齿距: 8mm)

①代号	②齿形	③公称宽度	④编号	周长 (mm)	齿数
ABRN	S8M	150 (15mm)	480	480	60
			520	520	65
			584	584	73
			600	600	75
			632	632	79
			656	656	82
			712	712	89
			720	720	90
			760	760	95
			800	800	100
		824	824	103	
		848	848	106	
		880	880	110	
		896	896	112	
		920	920	115	
		944	944	118	
		960	960	120	
		976	976	122	
		1000	1000	125	
		1056	1056	132	
		1080	1080	135	
		1120	1120	140	
		1136	1136	142	
		1200	1200	150	
		1280	1280	160	
		1304	1304	163	
		1360	1360	170	
		1400	1400	175	
		1440	1440	180	
		1480	1480	185	
		1520	1520	190	
		1600	1600	200	
		1680	1680	210	
		1776	1776	222	
		1800	1800	225	
		1912	1912	239	
		2000	2000	250	
		2304	2304	288	
		2400	2400	300	
		2496	2496	312	
2600	2600	325			
2800	2800	350			
3200	3200	400			

G5
手柄/手轮
门组件
拉手/合页