

精致型梯形齿橡胶带

XL 型



大批量
订购
bulk order

XL 型

进口
产品

CAD
2D/3D




标准加工

型式	齿面保护层	材质	芯线
HQ-ABRN-XL	尼龙帆布	氯丁橡胶	玻璃纤维

产品特点: 该产品规格广泛应用于安防、玻璃陶瓷、建材木业、金属塑胶、印刷丝印、包装纺织、食品饮料、烟草、仪器仪表、电线电缆、电子电器、汽车、体育运动等行业的工控机械设备传动。

▲使用温度 -20~80°C。

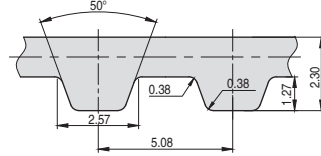

HQ-ABRN-XL
XL 型

订购编号示例

① 代号	-	② 齿形	③ 公称宽度	-	④ 编号
HQ-ABRN	-	XL	025	-	30

HQ-ABRN-XL (齿距: 5.08mm)						HQ-ABRN-XL (齿距: 5.08mm)						HQ-ABRN-XL (齿距: 5.08mm)					
① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数	① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数	① 代号	② 齿形	③ 公称宽度	④ 编号	周长 (mm)	齿数
HQ-ABRN	XL	025 (6.4mm)	30	152.4	30	HQ-ABRN	XL	025 (6.4mm)	77	391.16	77	HQ-ABRN	XL	025 (6.4mm)	141	716.28	141
			32	162.56	32				78	396.24	78				145	736.6	145
			34	172.72	34				79	401.32	79				150	762	150
			35	177.8	35				80	406.4	80				155	787.4	155
			37	187.96	37				81	411.48	81				157	797.56	157
			38	193.04	38				82	416.56	82				160	812.8	160
			39	198.12	39				83	421.64	83				165	838.2	165
			40	203.2	40				84	426.72	84				170	863.6	170
			41	208.28	41				85	431.8	85				174	883.92	174
			42	213.36	42				86	436.88	86				176	894.08	176
			43	218.44	43				87	441.96	87				180	914.4	180
			44	223.52	44				88	447.04	88				182	924.56	182
			45	228.6	45				89	452.12	89				185	939.8	185
			46	233.68	46				90	457.2	90				188	955.04	188
		47	238.76	47	91	462.28	91	190	965.2	190							
		48	243.84	48	92	467.36	92	192	975.36	192							
		49	248.92	49	93	472.44	93	194	985.52	194							
		50	254	50	94	477.52	94	195	990.6	195							
		51	259.08	51	95	482.6	95	198	1005.84	198							
		52	264.16	52	96	487.68	96	207	1051.56	207							
		53	269.24	53	97	492.76	97	212	1076.96	212							
		54	274.32	54	98	497.84	98	230	1168.4	230							
		55	279.4	55	99	502.92	99	240	1219.2	240							
		56	284.48	56	100	508	100	245	1244.6	245							
		57	289.56	57	101	513.08	101	261	1325.88	261							
		58	294.64	58	102	518.16	102	266	1351.28	266							
		59	299.72	59	103	523.24	103	270	1371.6	270							
		60	304.8	60	105	533.4	105	282	1432.56	282							
61	309.88	61	106	538.48	106	296	1503.68	296									
62	314.96	62	108	548.64	108	300	1524	300									
63	320.04	63	109	553.72	109	315	1600.2	315									
64	325.12	64	110	558.8	110	335	1701.8	335									
65	330.2	65	114	579.12	114	345	1752.6	345									
67	340.36	67	115	584.2	115	377	1915.16	377									
68	345.44	68	117	594.36	117	414	2103.12	414									
69	350.52	69	118	599.44	118	430	2184.4	430									
70	355.6	70	120	609.6	120												
71	360.68	71	125	635	125												
72	365.76	72	127	645.16	127												
73	370.84	73	130	660.4	130												
74	375.92	74	135	685.8	135												
75	381	75	138	701.04	138												
76	386.08	76	140	711.2	140												

G5

手柄/手
拉门组
件/合
页/手
轮