 



弹簧柱塞



①代号	类型	球头			弹簧 M材质
		M材质	M材质	H硬度	
PBBU	标准型	SUS303	SUS440C	55HRC~	SUS631J1
PBSU		聚缩醛	SUS440C	55HRC~	
PBSV		聚缩醛	聚缩醛	-	

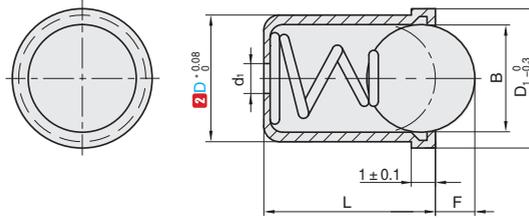

视角标准：第一视角



①代号 - ②D
PBBU - D5

订购编号示例

①代号	②D	D ₁	L	F	B	d ₁	许用载荷(N)	
							min.	max.
PBBU PBSU PBSV	3	3.6	4	0.6	2	1	0.74	0.98
	4	4.6	5	0.8	3	1.5	0.65	5.6
	*4L		6.5				3.1	8.7
	5	5.6	6	1	4	2	2.8	6.3
	*5L		8				5.1	13.5
	6	6.6	7	1.6	5	2.5	3	10
	*6L		9				5.3	16.5
	8	7.6	9	1.9	6.35		6.5	11.7
	*8L		12				8	28
	10	10.6	11.5	2.4	8		9	15
	*10L		14.5				13.5	30.5
	12	12.6	16	3.5	10		13	60

▲ min.表示弹簧柱塞接触时，销尚未压缩时的力量。

▲ max.表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。

▲ 1N=0.101972Kg_f。

▲ *号尺寸只可以选择PBBU材质。