 



# 螺纹式弹簧柱塞

F4  
弹簧柱塞



①代号		类型	主体		球头		弹簧	可使温度范围
轻载型	重载型		M材质	M材质	H硬度	M材质		
PFQUA	PFQUB	塑胶本体型	聚缩醛(黑色)	SUS440C	55HRC	SUS304	-30 ~ 80°C	
PFRUA	PFRUB		尼龙66(白色)					SUS631J1
PFQVA	PFQVB		聚缩醛(黑色)	聚缩醛(白色)	SUS304			
PFRVA	PFRVB		尼龙66(白色)		SUS631J1			

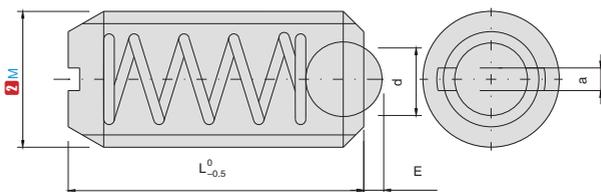

视角标准：第一视角



①代号 - ②M  
PFQUA - M6

①代号	②M	d	E	L	a	轻载型(PFQUA、PFRUA、PFQVA、PFRVA)		重载型(PFQUB、PFRUB、PFQVB、PFRVB)	
						许用载荷(N)		许用载荷(N)	
						min.	max.	min.	max.
PFQUA PFQUB PFRUA PFRUB PFQVA PFQVB PFRVA PFRVB	6	3.2	0.8	13	1	0.2	5	8	16
	8	4	1	15	1.2	2	12	15	30
	10	4.8	1.2	16	1.5	2.5	16	20	39

▲ min.表示弹簧柱塞接触时,销尚未压缩时的力量  
 ▲ max.表示弹簧柱塞的销压缩到终点的力量。  
 ▲ 1N=0.101972kgf.