

半圆弧形齿惰轮S8M型



中心轴承型




两端双轴承型

CAD
2D 3D


标准加工
按图定制

代号				类型	材料			S表面处理
同步带宽: 15mm	同步带宽: 25mm	同步带宽: 30mm	同步带宽: 40mm		带轮	法兰	轴承	
ADSAA-S8M150	ADSAA-S8M250	ADSAA-S8M300	ADSAA-S8M400	中心轴 轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化 硬质阳极氧化 四氧化三铁保护膜 无电解镀锌
ADSAY-S8M150	ADSAY-S8M250	ADSAY-S8M300	ADSAY-S8M400		铝合金	铝合金		
ADSSF-S8M150	ADSSF-S8M250	ADSSF-S8M300	ADSSF-S8M400		45#	碳钢		
ADSSN-S8M150	ADSSN-S8M250	ADSSN-S8M300	ADSSN-S8M400		45#	碳钢		
ADDAA-S8M150	ADDAA-S8M250	ADDAA-S8M300	ADDAA-S8M400	两端双 轴承型	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化 硬质阳极氧化 四氧化三铁保护膜 无电解镀锌
ADDAY-S8M150	ADDAY-S8M250	ADDAY-S8M300	ADDAY-S8M400		铝合金	铝合金		
ADDSF-S8M150	ADDSF-S8M250	ADDSF-S8M300	ADDSF-S8M400		45#	碳钢		
ADDSN-S8M150	ADDSN-S8M250	ADDSN-S8M300	ADDSN-S8M400		45#	碳钢		

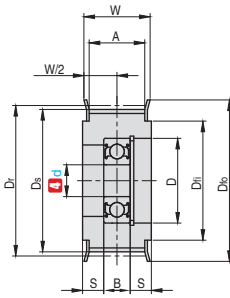


单轴承时

DS
中心轴承型

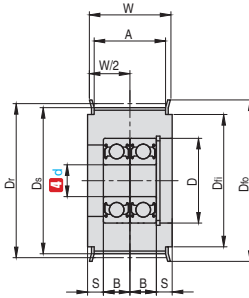

双轴承时

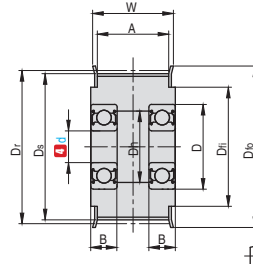

DD
两端双轴承型

视角标准: 第一视角



① 代号 - ② 匹配同步带类型 - ③ 齿数 - ④ 轴孔 - ⑤ 追加工
 ADSAA - S8M150 - 20 - d12 - FNN
 ADDAA - S8M250 - 22 - d12

中心轴承型

① 代号	② 匹配同步带宽度	③ 齿数	主要尺寸							轴承尺寸				
			④ d	Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	S	轴承型号	D	B	
ADSAA ADSAY ADSSF ADSSN	S8M150	20	12	50.93	49.56	58	40	17	22	6	6201ZZ×1	32	10	
	S8M250	15	15					28	33	5.5	6202ZZ×2	35	11	
	S8M150	22	12	56.02	54.65	61	45	17	22	6	6201ZZ×1	32	10	
	S8M150		12					17	22	6	6201ZZ×1		32	10
	S8M250	24	15	61.12	59.74	67	50	28	33	6.5	6201ZZ×2			
	S8M300		15					33	38	8				
	S8M400							44	49	13.5	6202ZZ×2	35	11	
	S8M150	25	15	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	6202ZZ×1	35	11	
	S8M150	26	15	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	6202ZZ×1	35	11	
	S8M150	28	15	71.3	69.93	80	60	17	22	5.5	6202ZZ×1	35	11	
	S8M150		15					17	22	5.5	6202ZZ×1			
	S8M250	30		76.39	75.02	87	67	28	33	5.5	6202ZZ×2	35	11	
S8M300							33	38	5					
S8M400		20					44	49	10.5	6204ZZ×2	47	14		
S8M150	32	20	81.49	80.12	87	67	17	22	4	6204ZZ×1	47	14		
S8M150	34	20	86.58	85.21	95	75	17	22	4	6204ZZ×1	47	14		
S8M150	40	25	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	6205ZZ×1	52	15		

▲ 轴承品牌不承诺

两端双轴承型

① 代号	② 匹配同步带宽度	③ 齿数	④ d	主要尺寸							轴承尺寸			
				Dr	Ds	Dfo	Dfi	A	W	Dh	轴承型号	D	B	
ADDAA ADDAY ADDSF ADDSN	S8M250	22	12	56.02	54.65	61	45	33	38	27	6201ZZ×2	32	10	
	S8M300							28	33					
	S8M400							44	49					
	S8M250							28	33					
	S8M300	24	12	61.12	59.74	67	50	33	38	27	6201ZZ×2	32	10	
	S8M400							44	49					
	S8M250							28	33					
	S8M300	25	12	63.66	62.29	70	56	33	38	27	6201ZZ×2	32	10	
	S8M400							44	49					
	S8M150							17	22		25	6001ZZ×2	28	8
	S8M250	26	12	66.21	64.84	74	58	28	33					
	S8M300							33	38		27	6201ZZ×2	32	10
S8M400							44	49						
S8M250							28	33						
S8M300	28	15	71.3	69.93	80	60	33	38	30	6202ZZ×2	35	11		
S8M400							44	49						
S8M150							17	22		29	6002ZZ×2	32	9	
S8M250							28	33						
S8M300		15	76.39	75.02	87	67	33	38	30	6202ZZ×2	35	11		
S8M400							44	49						
S8M250							28	33		37	6004ZZ×2	42	12	
S8M300	20		76.39	75.02	87	67	33	38	41	6204ZZ×2	47	14		
S8M400							44	49						
S8M250							28	33						
S8M300	32	20	81.49	80.12	87	67	33	38	41	6204ZZ×2	47	14		
S8M400							44	49						
S8M250							28	33						
S8M300	34	20	86.58	85.21	95	75	33	38	41	6204ZZ×2	47	14		
S8M400							44	49						
S8M250							28	33		43	6005ZZ×2	47	12	
S8M300	40	25	101.86	100.49	111	90	33	38	47	6205ZZ×2	52	15		
S8M400							44	49						

▲ 轴承品牌不承诺

尺寸参考

▲ 追加工详情页见 P944

D3
同步带轮