




D3 同步带轮




CAD 2D 3D

标准加工 按图定制

代号	类型	法兰	M材质			S表面处理
			带轮	法兰	轴承	
SMAA-FB	两端双轴承型	有	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化
SMAB-FB						黑色阳极氧化
SMAY-FB						硬质阳极氧化
SMAN-FB						无电解镀锌
SMSF-FB						四氧化三铁保护膜
SMSN-FB		无电解镀锌				
SMAA-NB		无	铝合金	-		本色阳极氧化
SMAB-NB						黑色阳极氧化
SMAY-NB						硬质阳极氧化
SMAN-NB						无电解镀锌
SMSF-NB	四氧化三铁保护膜					
SMSN-NB	无电解镀锌					

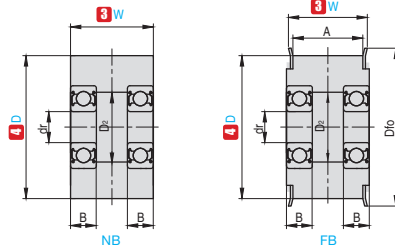

两端双轴承型

 

1 代号 - 2 带轮形状 - 3 W - 4 D
SMAA - FB - W11.5 - D20

1 代号	2 带轮形状	主要尺寸				使用同步带公称宽度		轴承尺寸			
		3 W	4 D	Dfo	A	D2	英寸	毫米	轴承型号	dr	B
SMAA SMAB SMAY SMAN SMSF SMSN	FB	9	15	18	5	7	-	4	675ZZ×2	5	2.5
			20	25		9			676ZZ×2	6	3
		11	15	18	7	7	-	6	675ZZ×2	5	2.5
			20	25		9			676ZZ×2	6	3
		11.5	15	18	7.5	7	0.25	-	675ZZ×2	5	2.5
			20	25		9			676ZZ×2	6	3
		15	20	25	11	11.8	0.37	10	686ZZ×2	6	5
			25	30		14.4					
		19	25	32	14	14.4	0.50	-	688ZZ×2	8	5
			30	36		14.4					
	22	25	32	17	14.4	-	15	6000ZZ×2	10	8	
		35	45		24						
	26	40	48	21	24	0.75	-				
		45	55		28						
	27	60	67	22	28	-	20				
		45	55		28						
	32	65	74	27	28	1.00	25	6201ZZ×2	12	10	
		65	74		28						
	37	55	67	32	28	-	30				
		65	74		28						
45	70	80	40	31	1.50	-					
	60	67		31							
49	70	80	44	31	-	40	6202ZZ×2	15	11		
	70	80		31							
58	60	67	53	31	-	50					
	60	67		31							
59	70	80	54	31	2.00	-					

▲ 轴承品牌不承诺

