

万向球提升器

单活塞







■单活塞

进口产品



①代号	材质				
	主球	封盖	本体	进气接头	底板
UBP (一般用)	SUJ2	尼龙	A6063-T5	A6063-T5	A6063-T5
UBPR (无尘室用)	SUS440C	SUS304	铝 + 无电解镍	铝 + 无电解镍	铝 + 无电解镍

▲固定用螺栓附属在本体上。
 产品特点: 适用于各种半导体、FPD 制造设备内部的定位及通用夹具、无尘室内的各种重量组件的搬运、定位等各种需求。

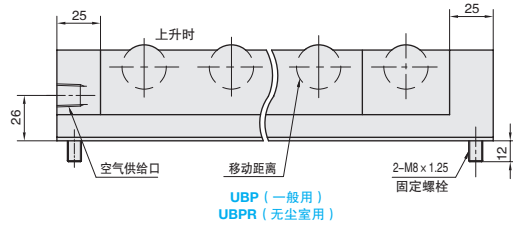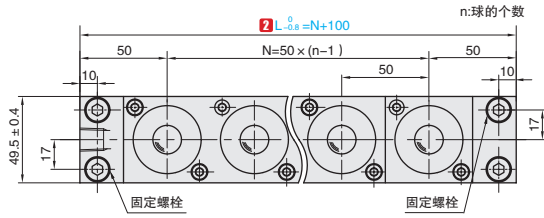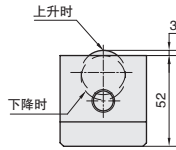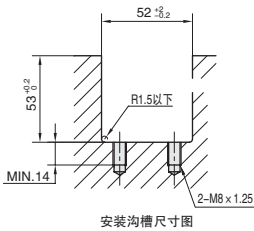

订购编号示例

①代号 - ② L
 UBP - 100

①代号	②提升器全长 L (mm)	球的个数 n	自重 (kg)	提升器单组的顶出能力		
				供给空气压力		
				0.4MPa (kN)	0.5MPa (kN)	0.6MPa (kN)
UBP (一般用) UBPR (无尘室用)	100	1	0.8	0.46	0.60	0.73
	150	2	1.3	0.92	1.20	1.47
	200	3	1.7	1.38	1.79	2.20
	250	4	2.1	1.84	2.39	2.94
	300	5	2.5	2.30	2.99	3.68
	350	6	2.9	2.76	3.59	4.41
	400	7	3.4	3.22	4.19	5.15
	450	8	3.8	3.69	4.78	5.88
	500	9	4.2	4.15	5.38	6.62
	550	10	4.6	4.61	5.98	7.35
	600	11	5	5.07	6.58	8.09
	650	12	5.5	5.53	7.18	8.82
	700	13	5.9	5.99	7.77	9.56
	750	14	6.3	6.45	8.37	10.30
	800	15	6.7	6.91	8.97	11.00
	850	16	7.1	7.37	9.57	11.80
	900	17	7.6	7.83	10.20	12.50
	950	18	8	8.29	10.80	13.20
	1000	19	8.4	8.75	11.40	14.00

B1
万向球