



回转支撑

无边型 / 有边型

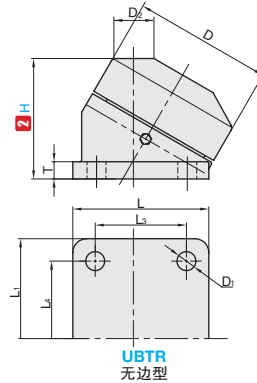

产品特点: 上下两用, 无边规格。

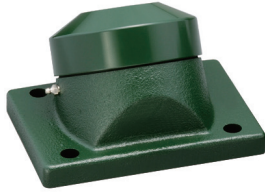

订购编号示例

1 代号 - 2 H


UBTR - 50

1 代号	主要尺寸									使用荷重 N	自重 kg
	2 H	D	T	L	L ₁	D ₁	D ₂	L ₃	L ₄		
UBTR	50	62.5	10	76	105	11	18	50	85	980	1.1
	70	80	10	79	130	11	24	53	104	2450	2.3
	80	107	12	100	145	11	36	70	115	3920	3.8
	100	135	18	130	196	18	44	95	160	5880	7.6
	130	145	23	160	220	18	40	120	160	11800	13.5
	150	155	23	170	230	18	44	130	180	14700	17.4
	180	175	26	180	240	18	52	140	190	19600	23.5
	225	225	25	220	280	22	74	165	225	24500	50
250	245	50	250	330	22	70	190	270	49000	80	

代号	材质	
	头部	本体
UBTR	S45C	FC250

▲H 为 50、70、225、250 的头部材料进行淬火处理。

产品特点: 上下两用, 有边规格。

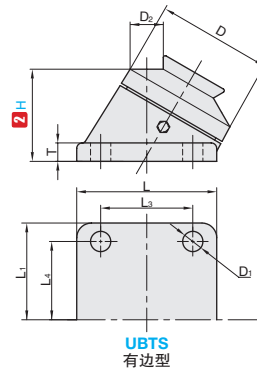

订购编号示例

1 代号 - 2 H

UBTS - 50

1 代号	主要尺寸									使用荷重 N	自重 kg
	2 H	D	T	L	L ₁	D ₁	D ₂	L ₃	L ₄		
UBTS	50	62.5	10	76	105	11	18	50	85	980	1.2
	70	80	10	79	130	11	24	53	104	2450	2.2
	80	107	12	100	145	11	36	70	115	3920	3.9
	100	135	18	130	196	18	44	95	160	5880	7.8
	130	145	23	160	220	18	40	120	160	11800	13.7
	150	155	23	170	230	18	44	130	180	14700	17.6
	180	175	26	180	240	18	52	140	190	19600	24
	225	225	25	220	280	22	74	165	225	24500	50.5
250	245	50	250	330	22	70	190	270	49000	81.8	

代号	材质	
	头部	本体
UBTS	S45C	FC250

▲H 为 50、70、225、250 的头部材料进行淬火处理。