



★ 产品特性:免润滑、抗污、安装简单、免维护。

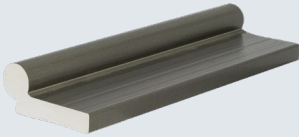

①代号	类型	轨道材质	⑤表面处理	安装孔
LSAWU	单圆铝轴滑轨	铝合金	硬质氧化	有
LSAW				无

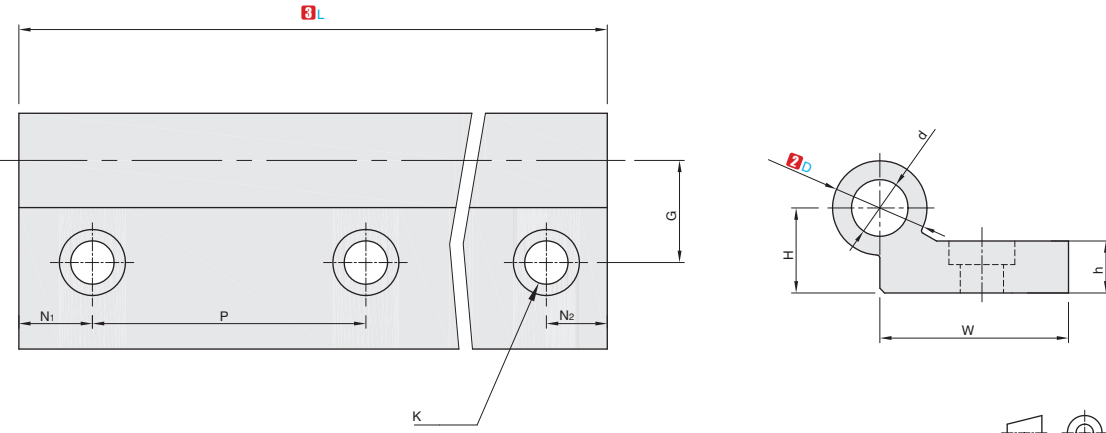

视角标准：第一视角

①代号
LSAWU

②D
- D10

③L
L100

订购编号示例

①代号	② D	③ L(步进值 1mm)	d	h	W	H	P	N1=N2		K	G	重量 (kg/m)
								min	max			
LSAWU	10	100-3000	-	5.5	27	9	120	20	79.5	M6	17	0.62
	16	100-3000	8	7.5	27	14	120	20	79.5	M8	19	0.98
	20	100-3000	10.2	9.5	27	20	120	20	79.5	M8	21	1.32
①代号	② D	③ L(步进值 1mm)	d	h	W	H	P	N1=N2		K	G	重量 (kg/m)
LSAW	10	100-3000	-	5.5	27	9	-	-	-	-	-	0.62
	16	100-3000	8	7.5	27	14	-	-	-	-	-	0.98
	20	100-3000	10.2	9.5	27	20	-	-	-	-	-	1.32

▲ 当 D=10 时, 导轨为实心 当 D = 16, 20 时导轨为空心

交货期

7 天发货

优惠价

数量	1-9	10~
折扣率	100%	现询