

# 铝塑滑动轴承座

## 封闭型



■ 封闭型




NEW  
新产品

① 代号	类型	[M] 材质		[S] 表面处理	使用温度
		固定座	滑动膜	固定座	
LSWB	封闭型	标准型	铝合金	工程塑料	-50°C ~ 90°C
LSWBL		加长型		阳极氧化	

产品特点: 自润滑, 无需维护, 适用于灰尘、污垢的环境, 低噪音。对于轴的材料和安装孔的精度要求不高。

▲ 配套固定座直径公差: H7, 轴径公差: h6-h9(仅供参考)。

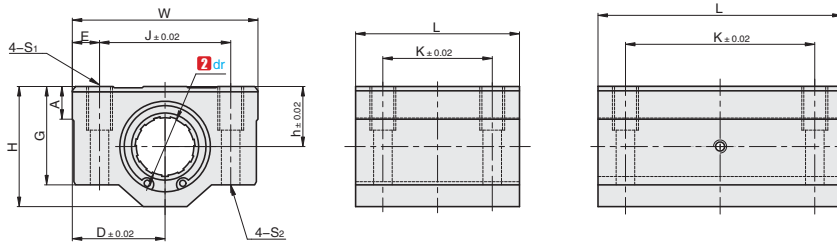

LSWB  
标准型

LSWBL  
加长型

订购编号示例

① 代号	-	② dr
LSWB	-	d16

① 代号	内径		h	D	W	H	G	A	J	E	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	K	L	动载荷 F max(N)	静载荷 F max(N)	重量 (g)	
	② dr	公差													P=5MPa	P=35MPa		
LSWB	12	+0.088	15	22	44	30	24	8	33	5.5	M5x12	φ4.3	26	39	960	6720	79	
	16	+0.030	19	25	50	38.5	32.5	9	36	7			34	44	1440	10080	125	
	20	+0.091	21	27	54	41	35	11	40	11	M6x12	φ5.2	40	53	2250	15750	159	
	25	+0.030	26	38	76	51.5	41	12	54				50	67	3625	25375	343	
	30	+0.110 +0.040	30	39	78	59.5	49	15	58	10	11	M8x12	φ7	58	76	5100	35700	450
	40	+0.115 +0.040	40	51	102	78	62	20	80	60				90	8000	56000	1021	
50	+0.130 +0.040	52	61	122	102	80	24	100	11	M10x12	φ8.7	80	110	9000	85700	1871		

① 代号	内径		h	D	W	H	G	A	J	E	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	K	L	动载荷 F max(N)	静载荷 F max(N)	重量 (g)	
	② dr	公差													P=5MPa	P=35MPa		
LSWBL	12	+0.030	15	22	44	30	24	8	33	5.5	M5x12	φ4.3	64	77	1920	13440	210	
	16	+0.088	19	25	50	38.5	32.5	9	36	7			79	89	2880	20160	250	
	20	+0.091	21	27	54	41	35	11	40	11	M6x12	φ5.2	90	106	4500	31500	318	
	25	+0.030	26	38	76	51.5	41	12	54				119	136	7250	50750	686	
	30	+0.040 +0.110	30	39	78	59.5	49	15	58	10	11	M8x12	φ7	132	154	10200	71400	905
	40	+0.040 +0.115	40	51	102	78	62	20	80	150				180	16000	112000	2041	
50	+0.040 +0.130	52	61	122	102	80	24	100	11	M10x12	φ8.7	200	230	18000	175000	5215		

B2 无油衬套



交货期  
7 工作日



优惠价  
1-4 5  
100% 现询