

# 微型滚珠衬套导向轴用衬套

法兰型 / 紧凑型




大批量  
订购  
bulk order

## ■ 法兰型



① 代号	类型	Ⓜ 材质	Ⓜ 硬度
LMLHB	法兰型	SUJ2	58HRC ~

产品特点: 可通过螺纹孔进行安装固定。

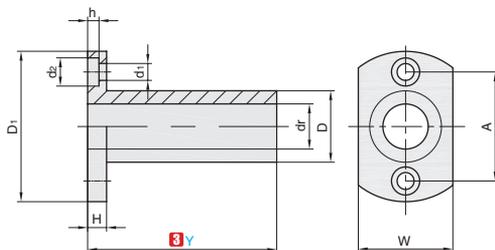

### 订购编号示例

① 代号 - ② d - ③ Y  
LMLHB - d5 - Y20

LMLHB  
法兰型

① 代号	② 轴径 d	③ Y			D	D <sub>1</sub>	W	A	H	dr	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h	
LMLHB	5	20	30		10	0 -0.006	25	16	17	4	7	6	3.5	2.2
	6	20	30	40	12		28	18	20		8			
	8	20	30	40	14		29	20	21		10			
	10		30	40	50	16	34	22	25	12	7.5	4.5	3	
12		30	40	50	19	0 -0.011	40	25	29	14				



交货期  
7 工作日




1-9 10~  
100% 现询

## ■ 紧凑型



① 代号	类型	Ⓜ 材质	Ⓜ 硬度
LMDRB	直柱型	SUJ2	58HRC ~
LMDRF		相当于 SUS440C	56HRC ~
LMDSB	带肩型	SUJ2	58HRC ~
LMDSF		相当于 SUS440C	56HRC ~

产品特点: 微型滚珠衬套中最常用的规格。

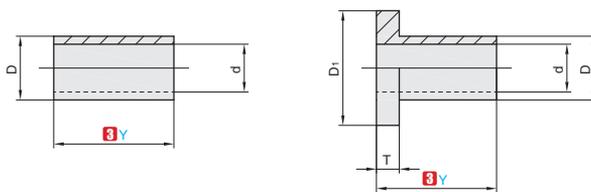

### 订购编号示例

① 代号 - ② D - ③ Y  
LMDRB - D3 - Y10

LMDRB  
紧凑型(直柱)

LMDSB  
紧凑型(带肩)

① 代号	② dr	③ Y			D	T	D <sub>1</sub>	d	
LMDRB LMDRF LMDSB LMDSF	2	10	15	20	5	2.5	7	3.2	
	3	10	20	30	6		3	8	4.2
	4	10	20	30	7			9	5.2
	5	10	20	30	8	4	10	6.2	
	6		20	30	40		9	11	7.2
	8		20	30	40		11	13	9.2
	10		30	40	50		14	16	12
	12		30	40	50	16	18	14	



交货期  
7 工作日



1-9 10~  
100% 现询

B1  
直  
线  
轴  
承