


Nr. 68301

Andrückschraube

für Waagrechtspanner plus.

komplett mit U-Scheiben, 6kt-Muttern und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Bestell-Nr.	Größe	M x L	D	D1	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
							ab 1	ab 10	ab 100
552698	1	M5 x 35	11	10	9 - 18	15	9,00	8,50	
551718	2	M6 x 50	16	12	17 - 29	20	9,60	9,20	
551719	3	M8 x 58	21	16	21 - 34	36	11,80	11,10	
551720	4	M10 x 76	26	20	28 - 44	95	13,50	13,00	

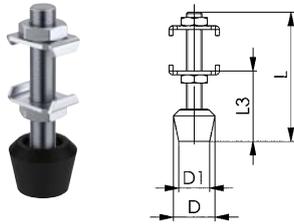


CAD



Nr. 68301NI

Andrückschraube

für Waagrechtspanner plus,
nicht rostender Stahl.

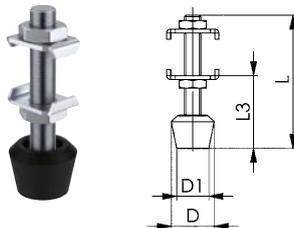

CAD



Bestell-Nr.	Größe	M x L	D	D1	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
							ab 1	ab 10	ab 100
560014	1	M5 x 35	11	10	10 - 22	15	12,50	11,30	
555177	2	M6 x 50	16	12	17 - 29	20	14,10	13,30	
558996	3	M8 x 58	21	16	22 - 31	45	15,90	14,50	
555178	4	M10 x 76	26	20	28 - 44	95	17,00	16,10	


Nr. 6890B

Andrückschraube, schwarz

für offene Haltearme,

mattschwarz, komplett mit Mutter, Scheibenelement, U-Scheibe, 6kt-Mutter und Schraube mit anvulkanisiertem Druckstück, aus ölbeständigem Neopren zum Schutz empfindlicher Werkstücke. Härte 85 Shore A, silikonfrei. Festigkeitsklasse 8.8.

Bestell-Nr.	Größe	M x L	D	D1	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
							ab 1	ab 10	ab 100
99614	0	M4x34,5	10	-	11,5-22	6	8,80	7,90	7,05
99671	1	M5x38,0	13	10	17,0-24	11	9,00	8,05	7,15
99630	2	M6x46,0	16	10	20,0-27	17	9,25	8,35	7,40
92635	2	M6x60,0	16	10	20,0-40	22	9,55	8,60	7,70
92916	2	M6x110,0	16	10	20,0-90	60	11,90	10,70	9,50
99655	3	M8x63,0	18	13	27,0-37	39	10,50	9,30	8,35

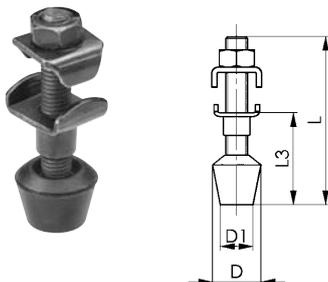


CAD



Nr. 6880NI

Andrückschraube

für Schubstangenspanner,
nicht rostender Stahl.

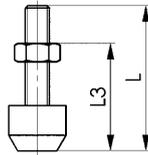


Bestell-Nr.	Größe	Schraube DIN 933	L	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
						ab 1	ab 10
96008	0+1	M 4x20	27	12-20	4	11,30	10,10
96016	2	M 6x25	35	18-27	15	11,80	10,50
96024	3	M 8x35	48	22-35	26	12,30	11,00
96032	7	M12x50	68	30-50	82	15,40	14,00



Nr. 6885

Andrückschraube

für massive und Fix-Haltearme,
vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8.8,
mit zwei Muttern und abnehmbarer Schutzkappe aus
ölbeständigem NBR + NR.

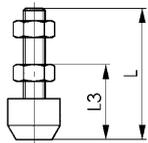


Bestell-Nr.	Größe	Schraube DIN 933	L	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
						ab 1	ab 10
98517	1	M 5x 30	38	14-25	10	5,95	5,45
98525	2	M 6x 35	45	17-25	20	6,25	5,55
98533	3	M 8x 45	58	22-32	35	6,90	6,45
98541	4	M 8x 65	78	22-52	40	7,25	6,60
98558	5	M12x 80	98	30-60	130	8,80	7,90
98566	6	M12x110	128	30-88	160	10,30	9,30
98582	8	M16x120	130	25-84	280	16,50	14,50



Nr. 6880B

Andrückschraube, schwarz

für Schubstangenspanner,
mattschwarz, mit Mutter und anvulkanisiertem Druckstück,
Festigkeitsklasse 8.8.

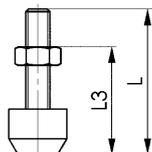

Bestell-Nr.	Größe	Schraube DIN 933	L	L3	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
						ab 1	ab 10
99622	1	M4 x 20	23	10-17	4	7,60	6,90
99705	2	M6 x 25	35	17-25	15	9,50	8,55
492058	3	M8 x 44	44	26 - 33	26	10,60	9,50




Nr. 6892

Federnde Andrückschraube


für offene Haltearme,
verzinkt und passiviert.



Bestell-Nr.	Größe	B	G	G1	Schutzkappe	L	L3	L4	Gewicht [g]	€/St.	€/St.
										ab 1	ab 10
99259	3	14,5	M 8	M5	6893-M5	90	39-52	5	55	29,70	26,80
99267	4	18,5	M 8	M5	6893-M5	90	40-53	5	63	30,00	26,90
99275	5	20,5	M 8	M5	6893-M5	90	40-48	5	64	30,10	27,00
99283	6	24,0	M12	M8	6893-M8	123	60-68	7	182	33,50	30,20

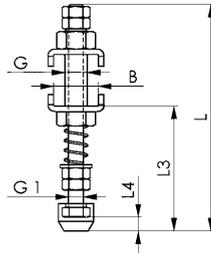

Federkonstante:

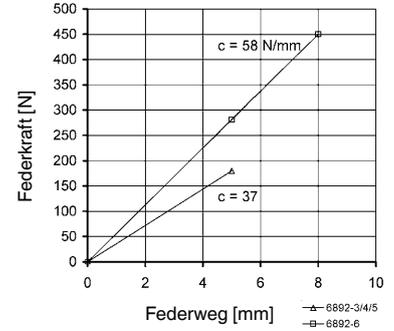


CAD



Nr. 6887

U-Scheibe

verzinkt und passiviert.
Für Andrückschrauben 6890.

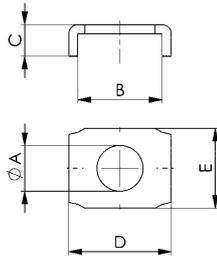

Bestell-Nr.	Größe	ØA	B	C	D	E	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
								ab 1	ab 10	ab 100
557062	0	4,2	8,1	3,0	10,6	9	1	0,94	0,82	0,74
557074	1+2	6,3	11,5	4,4	14,0	11	2	1,56	1,38	1,22
557075	3	8,5	14,6	7,2	18,6	20	7	1,66	1,56	1,38
564052	4	8,5	18,5	8,4	23,5	20	12	1,88	1,72	1,62
564053	5	8,5	20,5	7,4	25,5	20	12	2,60	2,48	2,38
564054	6	13,0	24,0	9,4	30,0	30	24	2,74	2,60	2,48


CAD



Nr. 6887B

U-Scheibe

mattschwarz.
Für Andrückschrauben 6890B.

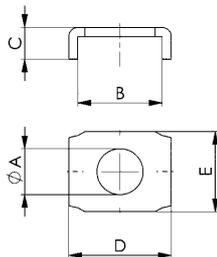

Bestell-Nr.	Größe	ØA	B	C	D	E	Gewicht [g]	€/St.	€/St.	€/St.
								ab 1	ab 10	ab 100
564055	0	4,2	8,1	3,0	10,6	9	1	1,44	1,38	1,26
557076	1+2	6,3	11,5	4,4	14,0	11	2	1,66	1,56	1,38
557077	3	8,5	14,6	7,2	18,6	20	7	1,86	1,66	1,56

Anwendungsmöglichkeiten / Zuordnung zu den Spannergrößen:

Artikel-Nr. Schnellspanner	Größe U-Scheibe 6887 / 6887B					
	0	1+2	3	4	5	6
6800	0	1+2	3	4	-	5+6
6800S / 6802S	-	2	3	4	-	-
6802	-	1+2	3	4	-	5+6
6803	-	1+2	3	4	-	-
6803S	-	2	3	4	-	-
6820A	-	1+2	3	4	-	-
6820P	0	1+2	3	-	-	-
6821A	-	2	3	4	-	-
6830 / 6832	0	1+2	3	4	5	-
6830S / 6832S	-	-	3	4	-	-
6833	-	1+2	3	4	-	-
6837M	-	2	3	4	-	-
6895	0	1+2	3	4	5	6

CAD

