



Messing vernickelte Anaconda Verschraubungen für Anaconda Sealtite.

Die Messing vernickelten Anaconda Verschraubungen können mit allen Anaconda Sealtite® Schläuchen (ausgenommen CNP) verwendet werden. Diese Anaconda Verschraubungen sind die meist verwendeten Verschraubungen und bieten dabei eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit mit einer hochwertigen Optik. Wegen des UL und CSA Prüfzeichens können sie universell für den Export außerhalb Europas montiert werden.

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubungen, bestehend aus 4 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, PA Klemmring und Überwurfmutter).

Material : Gehäuse, Einschraubhülse und Überwurfmutter sind Messing vernickelt, für die Nennweiten von 3/8" bis 1" ist die Hülse aus verzinktem Stahl. Der Klemmring und die


Farbtülle sind aus PA6 Material (rot ist ISO Metrisch, blau ist PG und weiß ist NPT).

Spezielle Prüfzeichen : UL-514B und CSA 22.2 (Kombination UL/CSA file # E 234207). Die Anwendung ist geeignet für gefährliche Umgebungen nach der NEC 501-4B Class I, Division 2; Class II, Division 1 und 2; Class III, Division 1 und 2.

Temperaturbereich : -45 °C bis +105 °C Dauertemperatur (Kabel-Schlauchverschraubungen sind von -40 °C bis +100 °C).

Schutzklasse : IP 67 (staubdicht, wasserdicht), (Kabel-Schlauchverschraubungen sind IP 68 an dem Anschlußgehäuse). Drehbare Verschraubungen sind auf IP 65 beschränkt. **Farbe** : Metallisch glänzend.


ISO gerade Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt.

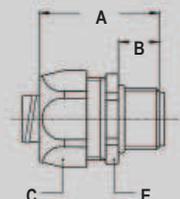

Gewinde ISO	Sealtite NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	1/4"	5,2	33	10	22	-	20	50	812.012.1*	4,8
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	26	-	24	50	812.015.1*	4,8
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	26	-	24	50	812.014.1*	5,1
M16 x 1,5	3/8"	10,2	35	12	26	-	24	50	812.016.1	4,8
M20 x 1,5	3/8"	10,2	36	13	26	-	24	50	812.017.1	5,1
M20 x 1,5	1/2"	13,9	37	13	29	-	27	50	812.020.1	5,9
M25 x 1,5	3/4"	18,5	40	15	35	-	33	25	812.025.1	7,9
M32 x 1,5	1"	23,8	46	15	45	-	43	10	812.032.1	17,5
M40 x 1,5	1.1/4"	31,8	52	16	54	-	52	5	812.040.1	27,9
M50 x 1,5	1.1/2"	36,8	56	18	63	-	60	5	812.050.1	42,3
M63 x 1,5	2"	47,8	66	20	77	-	74	4	812.063.1	73,5
M75 x 1,5	2.1/2"	59,0	72	24	95	-	90	4	812.075.1*	134,4
M90 x 1,5	3"	73,5	80	28	110	-	105	2	812.090.1*	172,8
M105 x 2	4"	94,0	92	32	145	-	135	2	812.105.1*	300,0

* Verschraubungen für 1/4", 5/16", 2.1/2", 3" und 4" Schlauch ohne UL/CSA Zulassung.

ISO gerade Verschraubung, kleine Ausführung, Aussengewinde, Messing-vernickelt.

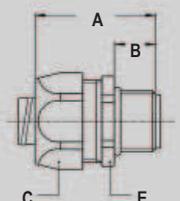

Gewinde ISO	Sealtite NW (Zoll)	Min. Innen Durchm. (mm)	Abmessungen in mm					Standard Verpackung	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M12 x 1,5	1/4"	5,2	33	10	19	-	17	50	812.012.2	2,8
M16 x 1,5	1/4"	5,2	35	12	19	-	19	50	812.013.2	3,4
M12 x 1,5	5/16"	8,3	33	10	22	-	20	50	812.011.2	3,6
M16 x 1,5	5/16"	8,3	35	12	22	-	20	50	812.015.2	3,8
M20 x 1,5	5/16"	8,3	36	13	22	-	24	25	812.014.2	4,2