


5 TEILIGE VERSCHRAUBUNG FCE-LFHB, IP 65, MESSING-VERNICKELT



Messing vernickelte Anaconda IP65 Verschraubung für Multitite Typ FCE-LFHB.

Diese Spezielle **Messing vernickelten** Anaconda IP 65 Verschraubungen können mit den Anaconda FCE-LFHB Schlauch montiert werden. Diese IP 65 dichten Anaconda Verschraubungen ergeben neben einer guten Korrosionsbeständigkeit auch einen hohen Grad an Dichtigkeit, in Kombination mit einer sauberen Montage. Durch die feste Klemmverbindung mit dem Geflecht, wird eine hohe Ausreißfestigkeit und eine verbesserte EMV Abschirmung erreicht.

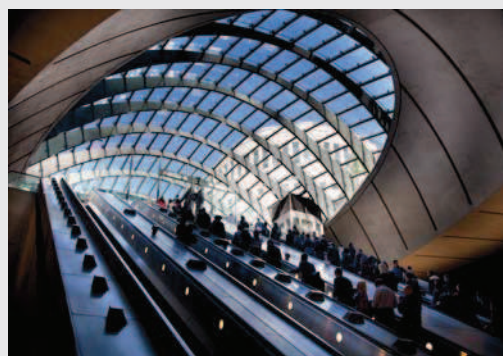

Konstruktion : Messing vernickelte Verschraubung, bestehend aus 5 Teilen (Gehäuse, Einschraubhülse, Zwischenschraubteil, Klemmringe, Überwurfmutter).

Material : Das Gehäuse , Zwischenschraubteil und die Überwurfmutter sind Messing vernickelt, die Einschraubhülse ist aus beschichtetem Messing, der graue Klemmring ist aus PA6.


Temperaturbereich : -45 °C bis +105 °C Dauertemperatur.
Schutzklasse : IP 65. **Farbe** : Metallisch glänzend.



ISO gerade Compact Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCE-LFHB	Min. Innen Durchm. mm	Abmessungen in mm					Standard Verpack.	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	D	E			
M16 x 1,5	16	11,2	48	10	24	-	24	10	732.016.4	9,5
M20 x 1,5	16	11,2	48	10	24	-	24	10	732.017.4	9,8
M20 x 1,5	20	15,2	51	10	28	-	27	10	732.020.4	11,5
M25 x 1,5	25	19,2	52	10	34	-	33	5	732.025.4	16,0
M32 x 1,5	32	25,9	59	12	41	-	42	5	732.032.4	25,5

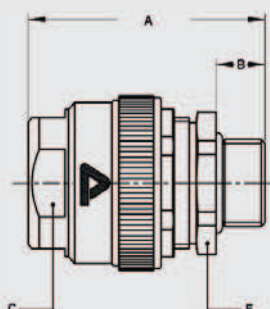

ISO drehbare, gerade Verschraubung, Aussengewinde, Messing-vernickelt, IP 65. (einschl. Einschraubset).



Gewinde	FCE-LFHB	Min. Innen Durchm. mm	Abmessungen in mm					Standard Verpack.	Artikel Nummer	Gewicht (Kg/100)
			A	B	C	E	F			
M16 x 1,5	16	10,7	65	10	24	24	21	10	733.016.4	13,5
M20 x 1,5	20	13,9	68	10	28	27	25	10	733.020.4	16,0
M25 x 1,5	25	17,4	69	10	34	33	31	5	733.025.4	23,0
M32 x 1,5	32	23,4	78	12	41	42	38	5	733.032.4	35,5

