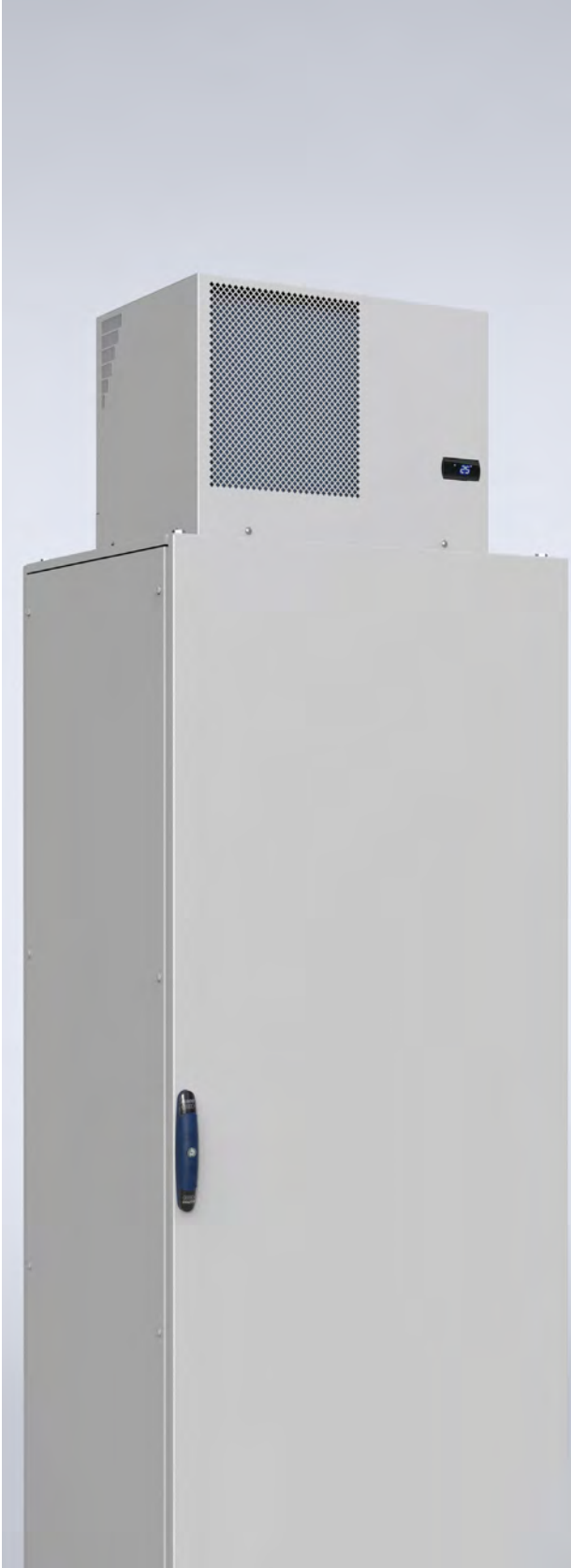


Klimamanagement

Kühlgeräte

Dach | CUH

IP 54

**Beschreibung:**

Hochleistungskühlgerät zur Dachinstallation. Das Gerät deckt eine Kühlleistung von 600 bis 3800W ab. Durch ein Kondensat-Management-System wird ein Eindringen von Kondensat in das Gehäuse verhindert. Einfache Installation durch schnellspannende Befestigungsbügel. Alle Modelle besitzen eine selbst-reinigende Kondensatspule, die einen Luftfilter überflüssig machen ohne den Betrieb zu stören. Modelle mit 1400 - 3800W sind mit Kondensat-Ableitern und dem 3-fach Kondensat-Schutz-System ausgestattet. Das elektronische Thermostat (ECB) ist bei allen Dacheinheiten standard. Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses:

Federzugklemmen inkl.

Material:

RAL 7035, pulver-lackiertes Stahlblech.

Temperaturbereich Innen:

25°C bis 45°C.

Temperaturbereich Außen:

20°C bis 55°C.

Schutzart:

IP 54 in Gehäuserichtung, IP 34 zur Umgebung hin.

Oberfläche:

RAL 7035.

Zertifikate:

CE, cRUus_UL Recognized.

Verpackungseinheit:

Eine Einheit.



IP 54






H	B	T	Kühlleistung L35L35 (W)	Kühlleistung L35L50 (W)	Stromverbrauch L35L50 (W)	Spannungsversorgung (V/ph /Hz)	Artikelnr.
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	CUH20002
480	800	450	2700	2300	1660	230 / 1 / 50 - 60	CUH27002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 -60	CUH38004

Max. Betriebsstrom (A)	Startstrom (A)	Vorsicherung (A)	Lüfterdurchfluß (m³/h) an Schrankseite	Geräuschpegel (DB)	Gross weight	Artikelnr.
3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
9.5	38	12	860	77	77.80	CUH27002
3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004








Übersicht Abmessungen | CUH






CUH06002

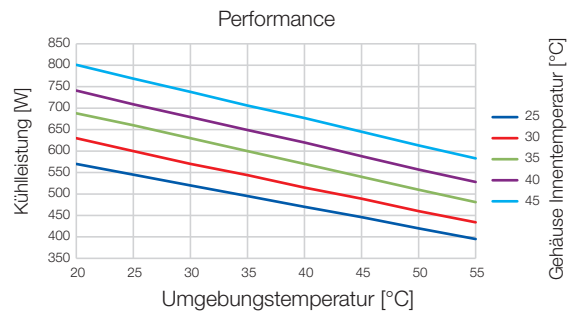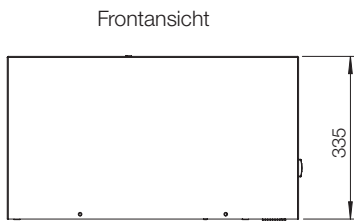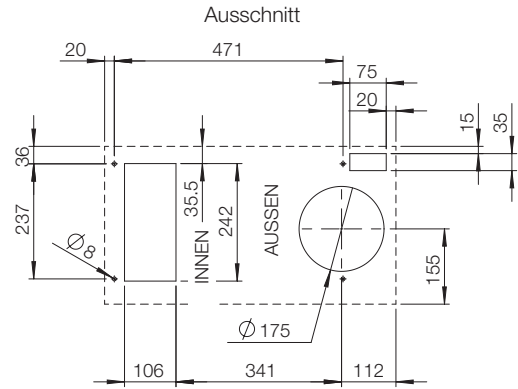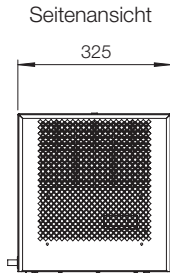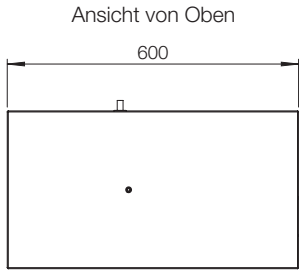






CUH09002

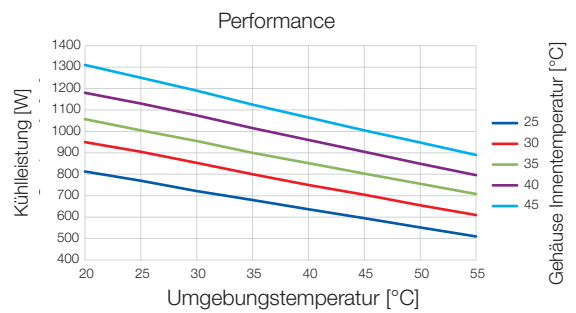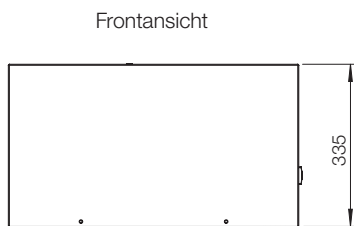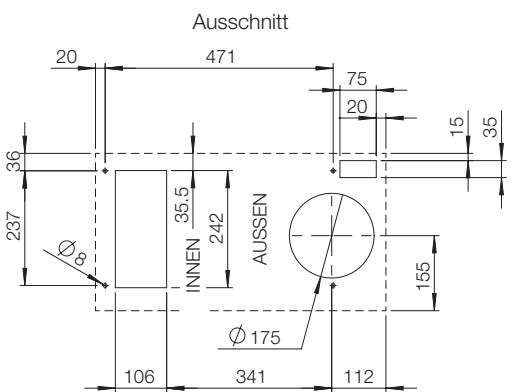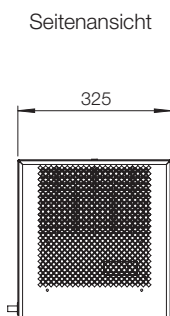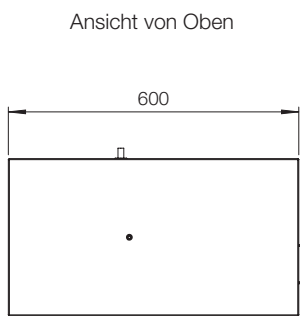

CUH14002

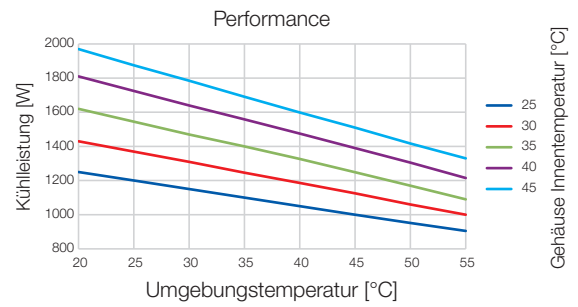
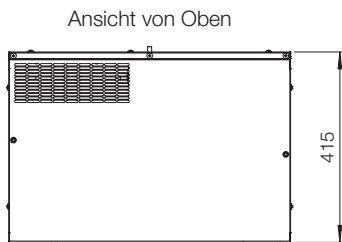
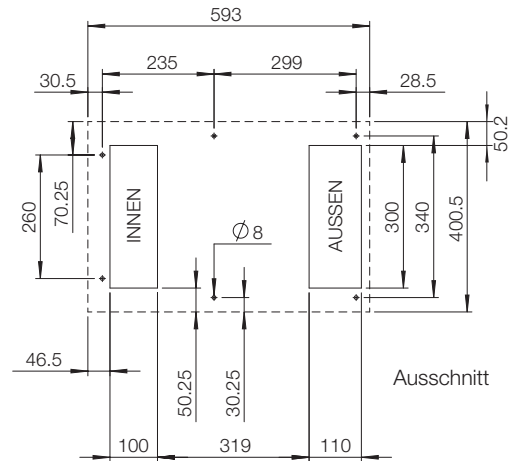
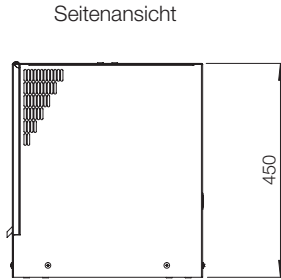
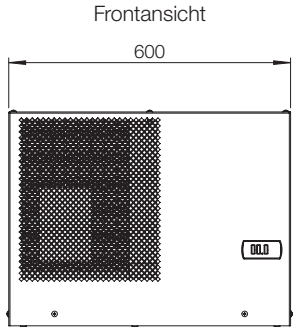


CUH20002

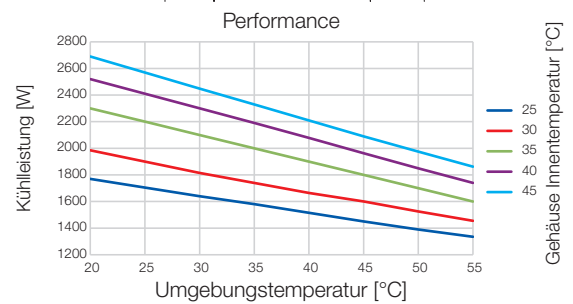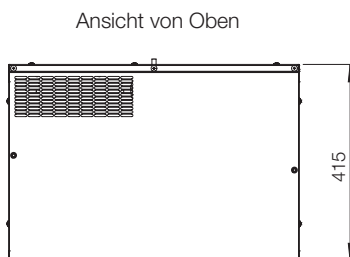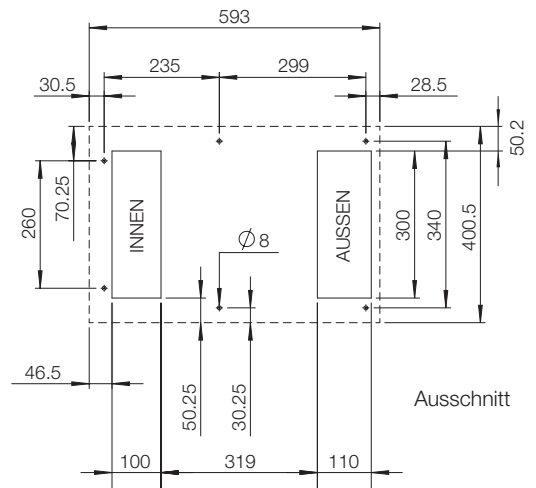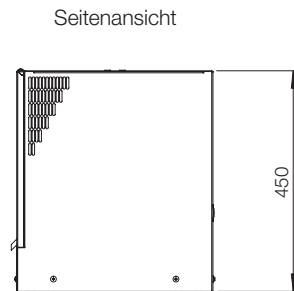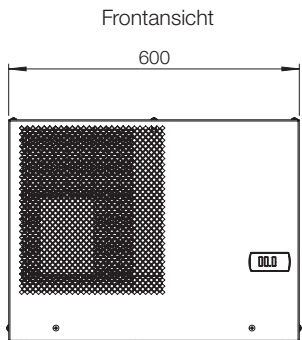

Übersicht Abmessungen | CUH

CUH27002

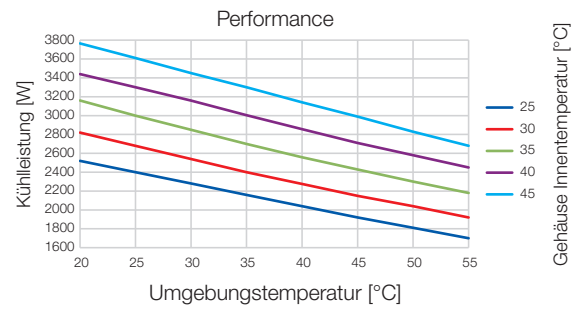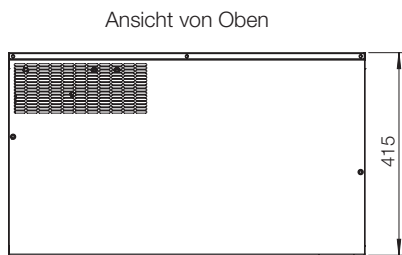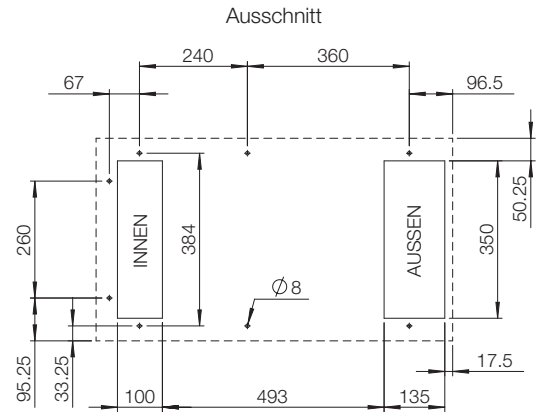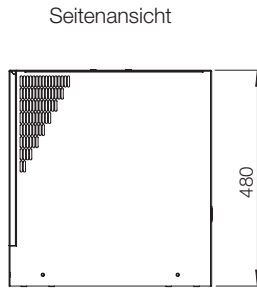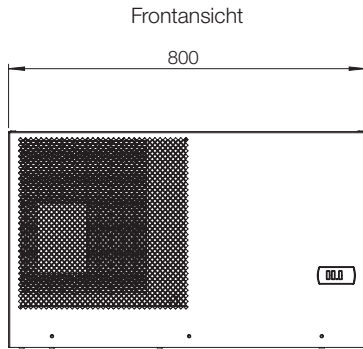

CUH38004

