

Klimamanagement

Kühlgeräte

Outdoor | CUON

IP 54 | TYPE 4, 4X



Beschreibung:

Hochleistungskühlgeräte zur vertikalen Montage. CUON ist eine Lösung für alle kritischen elektronischen Bereiche wie, Schutzräume, Kabinen und viele andere Anwendungen, die eine Montage der Kühleinheit außerhalb des Gehäuses notwendig machen. Das Gerät wird an der äußeren Oberfläche befestigt um maximalen Platz für den Innenraum zu gewährleisten.

Alle Geräte besitzen eine selbstreinigende Kondensatspule die den Einsatz eines Luftfilters überflüssig macht. Das mechanische Thermostat, im Inneren des Gehäuses, ist von 25°C bis 45°C einstellbar und auf 35°C voreingestellt. Die Kühlkapazität wird in der Tabelle, bei L35/L35, dargestellt. Ein passendes Gerät kann aus dem Diagramm herausgelesen werden. Ozon-freundliches Kältemittel R134a.

Art des Anschlusses:

Federzugklemme inkl.

Material:

Galvanisiertes Stahlblech, Pulver-lackiert / Edelstahl AISI 304. Edelstahl AISI 316 auf Anfrage.

Temperaturbereich Innen:

+25 bis +45°C.

Temperaturbereich Außen:

-20 bis 55°C.

Schutzart:

IP 54 | TYPE 4, 4X.

Zertifikate:

CE, cULus_UL Listed.

Oberfläche:

RAL 7035 für das Galvanisiertes Stahlblech version.



IP 54 | TYPE 4, 4X




H	B	T	Kühlleistung L35L35 (W)	Kühlleistung L35L50 (W)	Stromverbrauch L35L50 (W)	Spannungsversorgung (V/ph /Hz)	Artikelnr.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504SS

Max. Betriebsstrom (A)	Startstrom (A)	Vorsicherung (A)	Lüfterdurchfluß (m³/h) an Schrankseite	Geräuschpegel (DB)	Gross weight	Artikelnr.
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS




Übersicht Abmessungen | CUON




CUON05502 / CUON05502SS

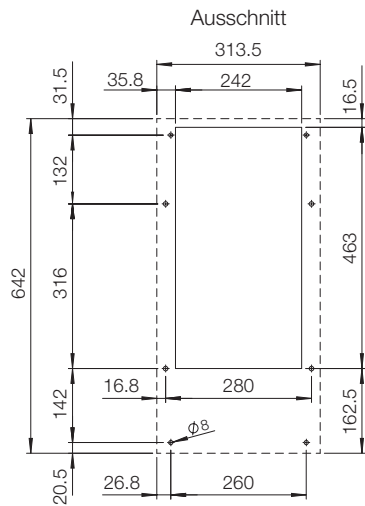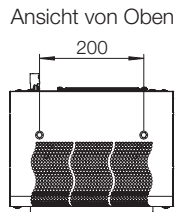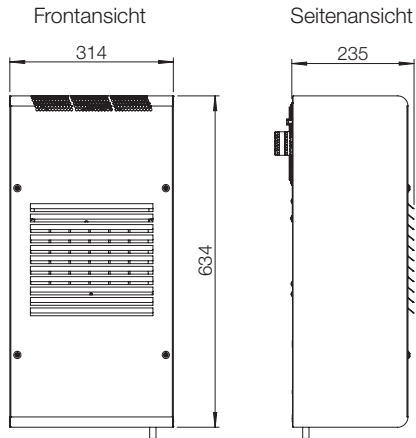


Performance

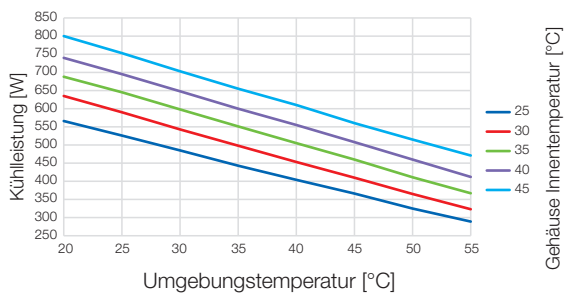


CUON08502 / CUON08502SS

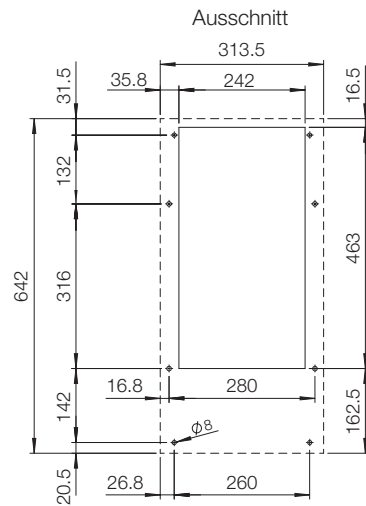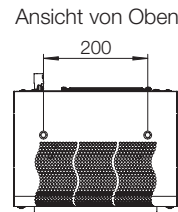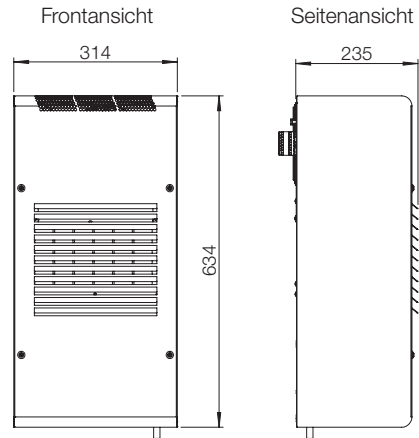


Performance

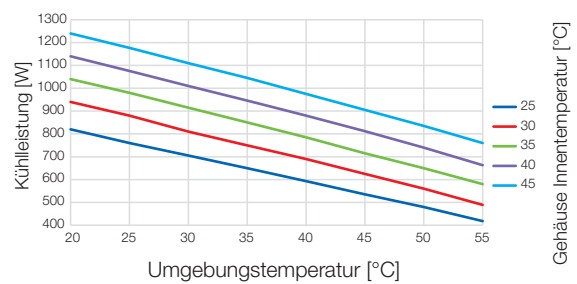


CUON10502 / CUON10502SS

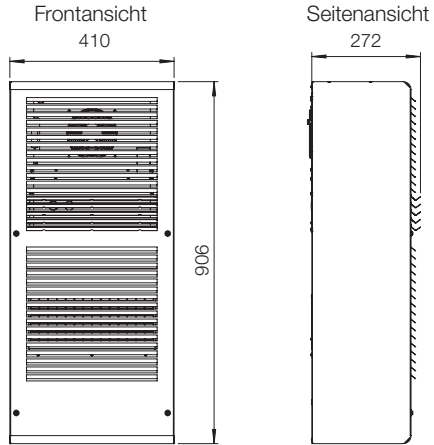


Ansicht von Oben

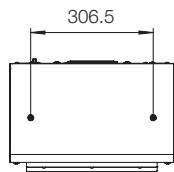


Ausschnitt

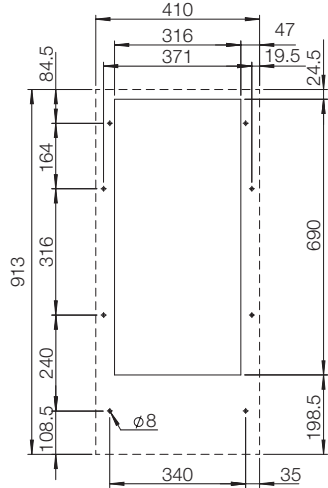


Performance

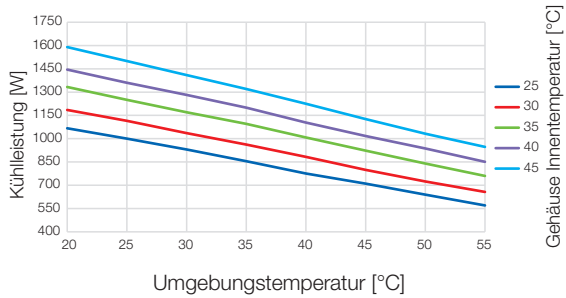


CUON15002 / CUON15002SS

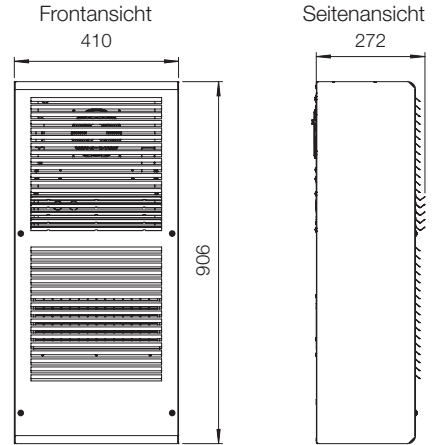


Ansicht von Oben

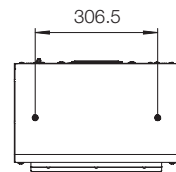

Ausschnitt

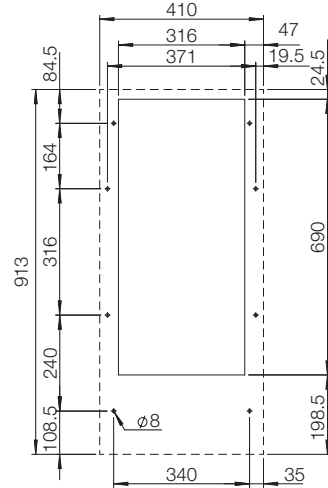


Performance

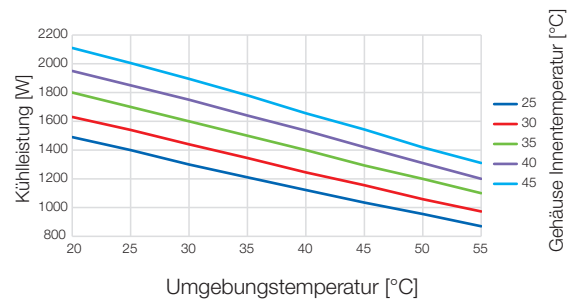


Übersicht Abmessungen | CUON


CUON15004 / CUON15004SS

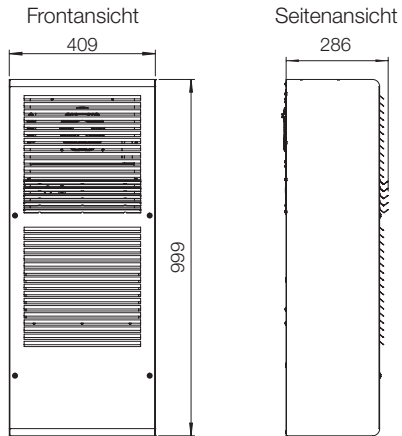


Ansicht von Oben

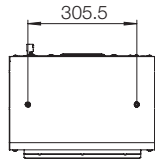


Ausschnitt

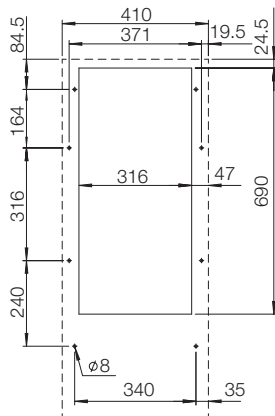


CUON21002 / CUON021002SS

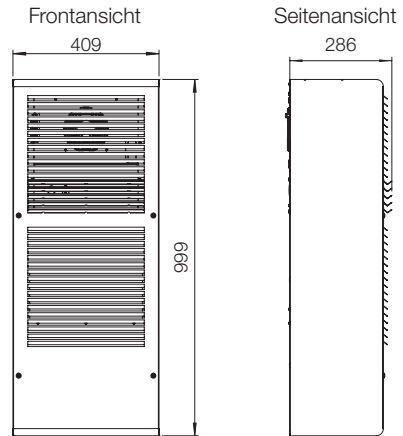


Ansicht von Oben

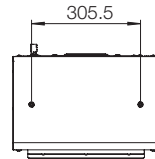


Ausschnitt

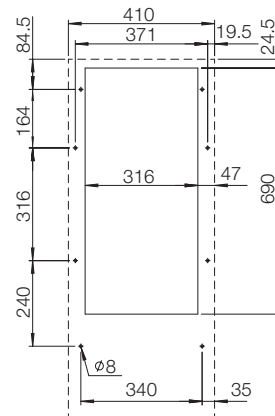


Performance

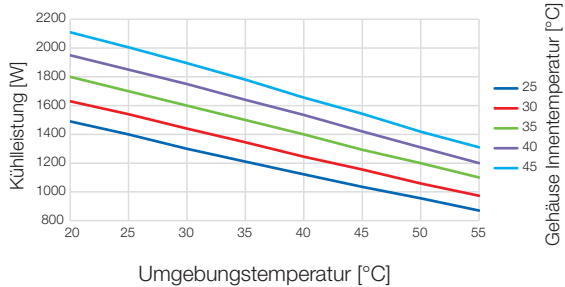


Performance

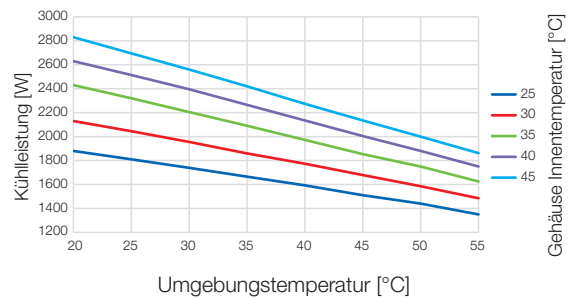


CUON21004 / CUON021004SS

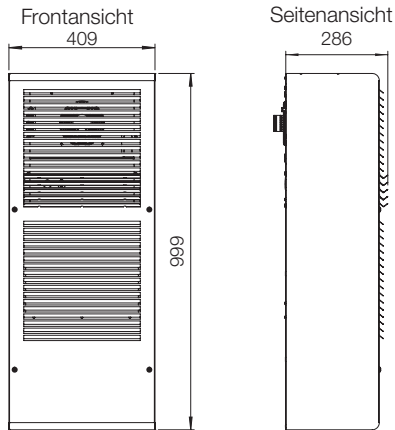


Ansicht von Oben

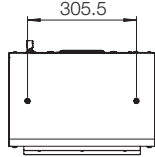


Ausschnitt

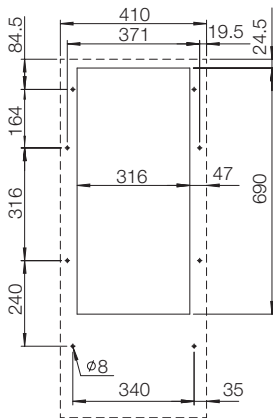


Performance

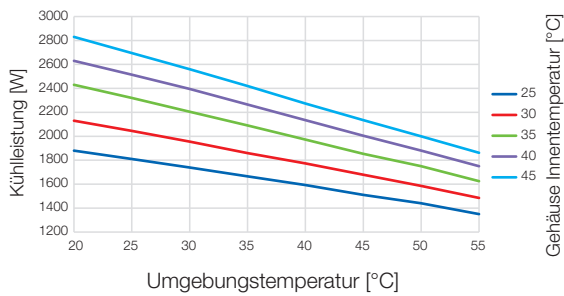


CUON40502 / CUON40502SS
CUON40504 / CUON40504SS

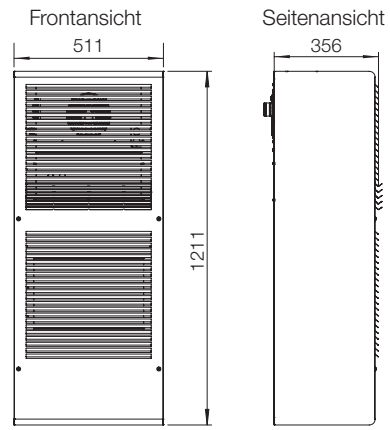

Ansicht von Oben

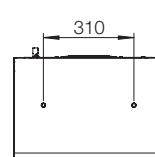

Ausschnitt

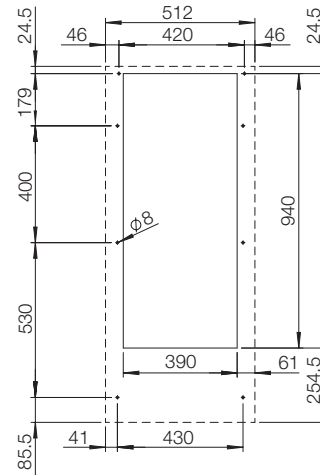

Performance

