

Schaltschränke
Aluminium-Sortiment | Aluminium
Einwandig, Kompakt | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminum AlMg3. Rahmen: 2 mm. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm.
Regendach: 2 mm.

Korpus:

Korpus aus einem Stück. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben Tiefenverstellung der Montageplatte. Bei mehrtürigen Gehäusen ist der Rahmen durch vertikale Teiler in einzelne Stück gegliedert.

Tür:

Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen. Türmontagerahmen mit 25 mm Lochraster und Erdungsbolzen. Bei mehrtürigen Schränke können Türen mit jeweils individuellen Schließungen ausgestattet werden.

Rückwand:

Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

Regendach:

Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

Schließung:

Mehr-Punkt-Schließgestänge. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.

Bodenbleche:

Als Zubehör erhältlich.

Erdung:

Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche:

RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung. 100% Polyester.

Schutzart:

Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Zertifikate:

CE, EAC, GOST, cULus_listed. Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3.

Lieferumfang:

Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.





Abmessungstabelle | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10


Ohne Montageplatte/Bodenplatte

Schaltschrank Abmessung			Anz. Türen	Artikelnr.
H	B	T		
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW




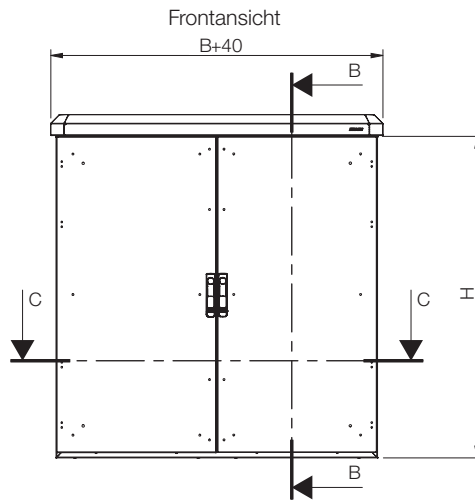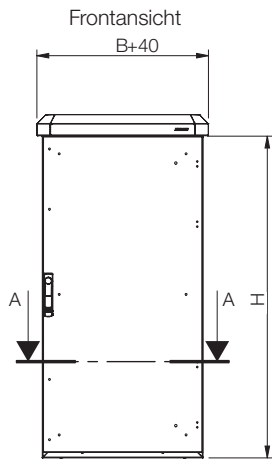


Profil Seitenansicht

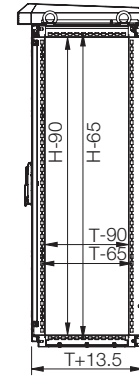

BEREICH B-B


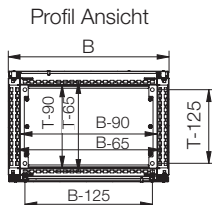


BEREICH A-A

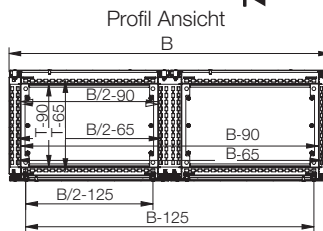


BEREICH C-C


Bodenansicht

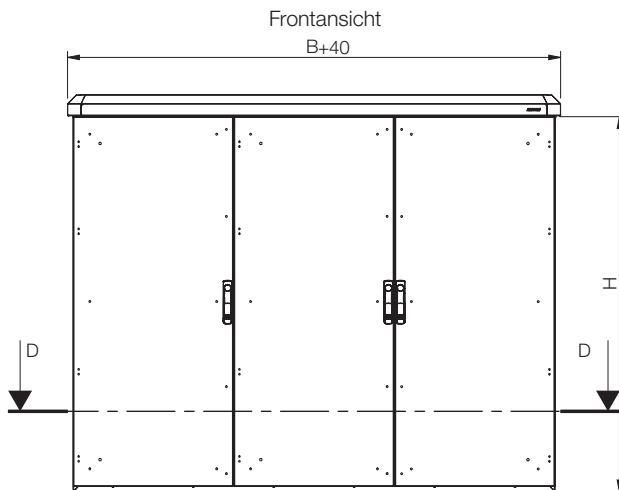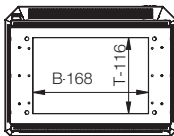

Seitenansicht

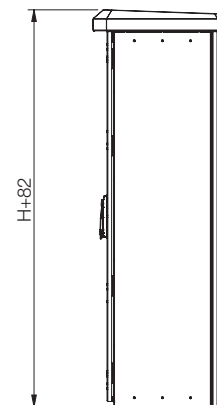


Profil Ansicht
B

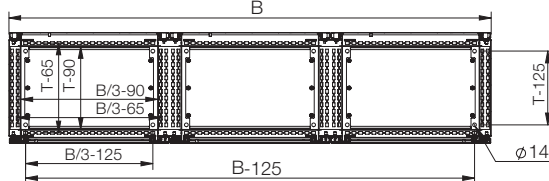

BEREICH D-D

 Regendach Seitenansicht



										
Schrank	Montage									
	H	B	T	Montageplatte	Aluminium-Montageplatte	Montageprofil, Höhe	Montageprofil, Breite	Montageprofil, Tiefe	Click-in-Profil, Breite	Click-in-Profil, Tiefe
EKOM12064-SW	1200	600	400	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
EKOM12066-SW	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12084-SW	1200	800	400	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
EKOM12086-SW	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12124-SW	1200	1200	400	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	CLPF400	2x CLPK600	CLPK400
EKOM14184-SW	1400	1800	400	3x MP1206	3x MPAL1206	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF400	3x CLPK600	CLPK400

										
Schrank	Montage				Befestigung	Kabel				
	H	B	T	Montageprofile (19") *	Befestigungs-kammern für 19"-Montage-profile	Tragschienen, Tiefe	Tragschienen, Breite	Sockel (Höhe 100 mm)	Aluminium-Bodenplatten	
EKOM12064-SW	1200	600	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1064	CBPA064	
EKOM12066-SW	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066	
EKOM12084-SW	1200	800	400	CIP24	CIB800	CB400	CB800	PFAL1084	CBPA084	
EKOM12086-SW	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086	
EKOM12124-SW	1200	1200	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1124	2x CBPA064	
EKOM14184-SW	1400	1800	400	CIP29	CIB600	CB400	CB600	PFAL1184	3x CBPA064	

* CIB, CID oder CIWR sind erforderlich.