

Klemmenkästen Aluminium-Sortiment Klemmenkästen | HALP

IP 66, 67



Material:

Aluminium Typ AISI 12.

Dichtung:

Standardausführung ist mit einer Polyurethandichtung ausgestattet. Silikon-, Neopren- und EPDM-Dichtungen sind auf Anfrage erhältlich.

Temperaturbeständigkeit:

-30°C bis +80°C.

Schutzart:

IP 66, 67.

Oberfläche:

RAL 7001.

Zertifikate:

CE, GOST. Bzgl. cULus_UL Listed wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Lieferumfang:

Gehäusekorpus, Deckel, Deckelschrauben aus Edelstahl.




IP 66, 67

Gehäuse Abmessungen			
H	B	T	Artikelnr.
45	50	30	HALP050503GE
64	58	36	HALP060604GE
64	98	36	HALP061004GE
64	150	36	HALP061504GE
80	75	57	HALP080806GE
80	125	57	HALP081306GE
80	175	57	HALP081806GE
80	250	57	HALP082506GE
122	122	80	HALP121208GE
122	122	90	HALP121209GE
122	220	80	HALP122208GE
122	220	90	HALP122209GE
122	360	80	HALP123608GE
160	160	90	HALP161609GE
160	260	90	HALP162609GE
160	360	90	HALP163609GE
160	560	90	HALP165609GE
230	200	110	HALP232011GE
230	330	110	HALP233311GE
230	330	180	HALP233318GE
230	400	110	HALP234011GE
230	600	110	HALP236011GE




Übersicht Abmessungen | HALP


Frontansicht

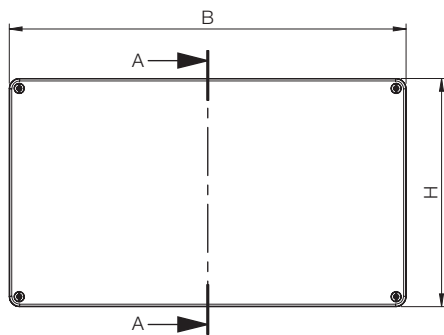


Profil Seitenansicht

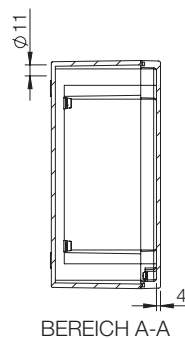

Inside box view

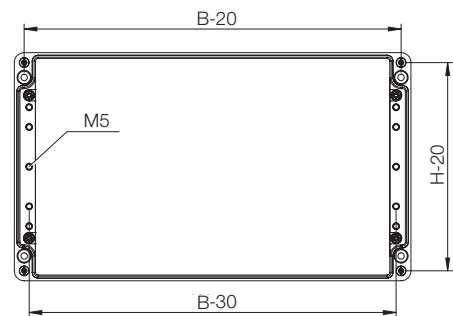

Ansicht von Oben

 

Klemmenkästen

Aluminium-Sortiment

Zubehörteile

HALP-Montageplatte, HMP

Beschreibung: Stahl-Montageplatte für HALP-Gehäuse.

Material: 1,5 mm galvanisiertes Stahlblech, 2,5 mm bei HMP1656E und HMP2360E.

Verpackungseinheit: 1 Stück.

Gehäuse Abmessungen		Montageplatten Abmessung		Artikelnr.
H	B	h	b	
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E



Scharniere, HHI

Beschreibung: Mit diesem Zubehör kann der Deckel mit Scharnieren ausgestattet werden. 150° -Öffnungswinkel. Gehäusebearbeitung nötig.

Material: Aluminium.

Für Kasten: HHI02: HALP080806GE bis HALP082506GE.
HHI03: HALP121208GE bis HALP236011GE.

Verpackungseinheit: Satz mit 2 Scharnieren in HHI02 und 3 Scharniere in HHI03. Montagematerial beinhaltet.

Artikelnr.
HHI02
HHI03

Innenliegende Scharniere auf Anfrage.

